

Aufbaugerätestecker - 7-polig ohne Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	26002
EAN	4024941260022
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker TE
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	139mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,298 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260022

Logistikdaten	
Länge	89 mm
Breite	90 mm
Höhe	139 mm
Gewicht	0,299 kg
Volumen	1.113,39 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941836029
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,144 kg
Volumen	9.975 ccm

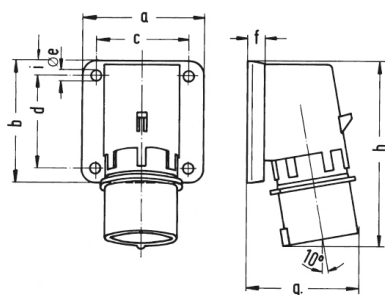

5 MB 184

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	78,0	88,0					
h	129,0	140,0					
i	-	13,0					
Leiter mm² min	1	2,5					
Leiter mm² max	2,5	6					