

Kupplungen - 7-polig, mit Multi-Grip



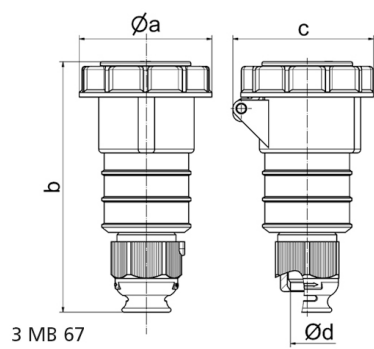
Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31512
EAN	4024941315128
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	230V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	168mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	92mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,295 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941315128
Länge	92 mm
Breite	87 mm
Höhe	168 mm
Gewicht	0,296 kg
Volumen	1.344,672 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823715
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,102 kg
Volumen	8.750 ccm

	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
a Ø	86,5	101,5							
b	168,0	200,0							
c	93,0	107,0							
d Ø	21,0	27,0							
Leiter mm² min	1	2,5							
Leiter mm² max	2,5	6							