

# Hängeverteiler - UNI - BLOCK abhängbar




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	57078
EAN	4024941570787
Produktgruppe	UNI - BLOCK, abhängbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm)

**Artikelbeschreibung**

Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlüssetechnik.
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	140mm
Geräte-Tiefe	140mm

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	2,31 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941570787
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,512 kg
Volumen	13.588,4 ccm

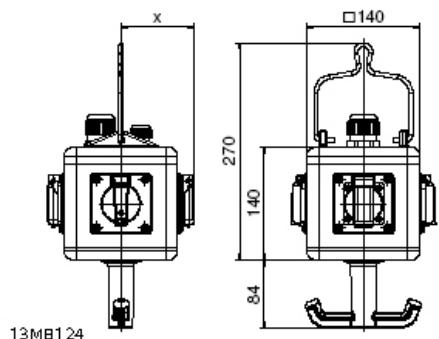

Component	Angle	IP44/IP54	IP67
16A 3pol.	straight	118	122
16A 4pol.	straight	119	124
16A 5pol.	straight	122	124
32A 3/4 pol.	straight	128	132
32A 5pol.	straight	132	132
16A 5pol.	angled	126	125
Domestic socket	straight	90	115
Operating window		90	

