

Schutzkontakt Stecker - deutsch und belg/fr. System



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7372
EAN	4024941852401
Produktgruppe	Schutzkontakt-Stecker
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC
Schutzart	IP44

Artikelbeschreibung

Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	122mm
Geräte-Breite	42mm
Geräte-Tiefe	42mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

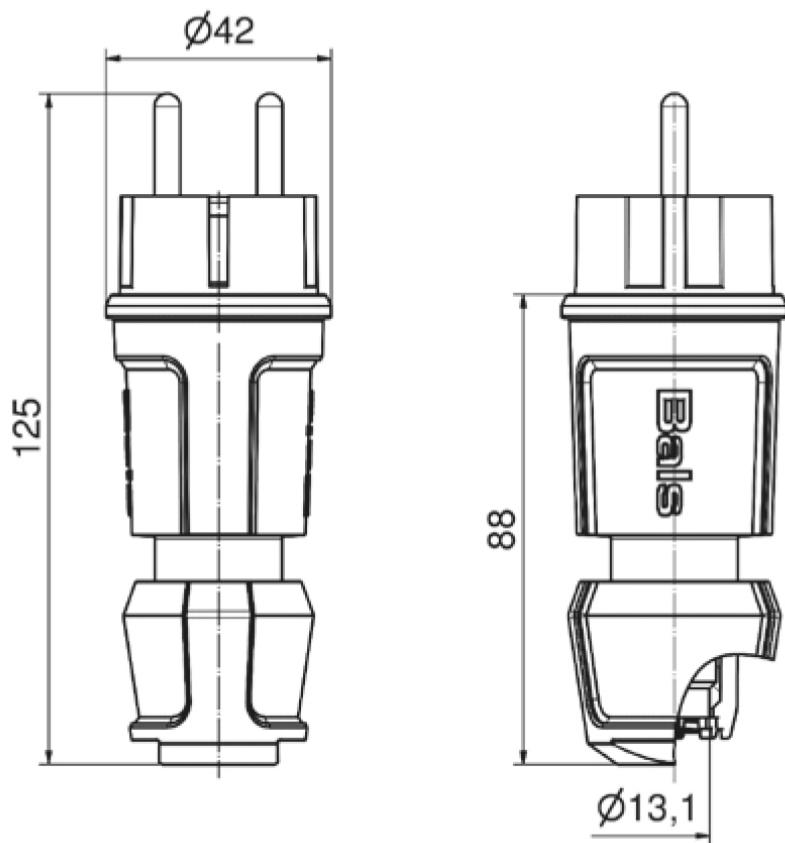
	Für das belgisch/ französisches System ebenfalls geeignet
	Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,06 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941852401

Logistikdaten

Länge	42 mm
Breite	42 mm
Höhe	122 mm
Gewicht	0,061 kg
Volumen	215,208 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323628
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,325 kg
Volumen	5.737,5 ccm

**18 MB 119**