

## Hängeverteiler - UNI - BLOCK abhängbar



### Artikelbeschreibung


|   |   |
|---|---|
| BALS-Art.-Nr                            | 57829   |
| EAN                                     | 4024941578295   |
| Produktgruppe                           | UNI - BLOCK, abhängbar  |
| Gehäuse                                 | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf                     |
| Bestückung                              | 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 |
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p   |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm)                                  |

**Artikelbeschreibung**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring.<br>CEE-Gerät mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.<br>Aufbau gem. Zeichnung: Z110716 |
| Schutzart                 | IP44  |
| Gerätefarbe               | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021   |
| Geräte-Höhe               | 140mm   |
| Geräte-Breite             | 140mm   |
| Geräte-Tiefe              | 140mm   |

**Logistikdaten**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 2,616 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941578295    |
| Länge          | 325 mm           |
| Breite         | 217 mm           |
| Höhe           | 210 mm           |
| Gewicht        | 2,822 kg         |
| Volumen        | 13.588,4 ccm     |

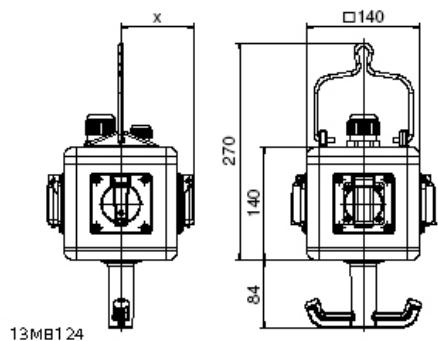

Depth X

| Component        | Angle    | IP44/IP54 | IP67 |
|------------------|----------|-----------|------|
| 16A 3pol.        | straight | 118       | 122  |
| 16A 4pol.        | straight | 119       | 124  |
| 16A 5pol.        | straight | 122       | 124  |
| 32A 3/4 pol.     | straight | 128       | 132  |
| 32A 5pol.        | straight | 132       | 132  |
| 16A 5pol.        | angled   | 126       | 125  |
| Domestic socket  | straight | 90        | 115  |
| Operating window |          | 90        |      |

