

# Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21000-TLS
EAN	4024941192354
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	4h
Spannung	100 bis 130V
Frequenz	50 und 60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Gehäuse gelb RAL 1012, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	54mm
Geräte-Tiefe	59mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

**Zusätzliche technische Informationen**


Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,136 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941192354

**Logistikdaten**

Länge	59 mm
Breite	54 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	0,137 kg
Volumen	455,598 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941841559
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,46 kg
Volumen	3.750 ccm

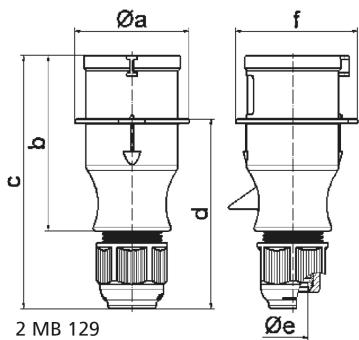

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6