

Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	21018-TLS
EAN	4024941195416
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	480 bis 500V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	167mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	81mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen


Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip
Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung,
Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm
bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,216 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941195416

Logistikdaten

Länge	81 mm
Breite	71 mm
Höhe	167 mm
Gewicht	0,217 kg
Volumen	960,417 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941841634
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,293 kg
Volumen	7.140 ccm

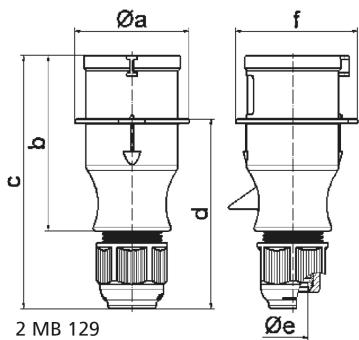

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6