

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	12870
EAN	4024941128704
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klapptablett gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	94mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	117mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,2 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941128704
Länge	117 mm
Breite	85 mm
Höhe	94 mm
Gewicht	0,201 kg
Volumen	934,83 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941829410
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	2,259 kg
Volumen	11.491,2 ccm

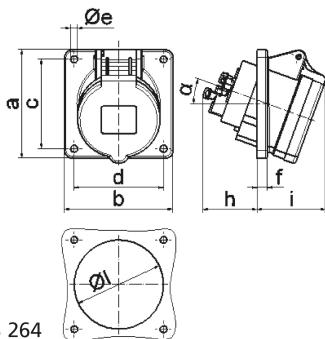

4 MB 264

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0
l Ø	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10