

Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21025
EAN	4024941210256
Produktgruppe	Stecker TE
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungschieber grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit schraubbarer Rahmenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	234mm
Geräte-Breite	97mm
Geräte-Tiefe	98mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,61 kg / Stück
---------------	-----------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941210256
Länge	98 mm
Breite	97 mm
Höhe	234 mm
Gewicht	0,611 kg
Volumen	2.224,404 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941831802
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,256 kg
Volumen	13.588,4 ccm

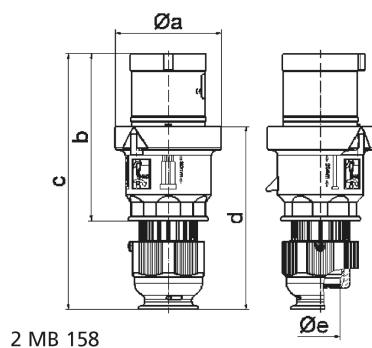

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16