

# Datenblatt

Bestell-Nr.: 16039

Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt



EAN/Stück                   **4024941160391**

Ampere                      **16A**

Polzahl                     **5p (3P+N+PE)**

Uhrzeitstellung           **6h**

Spannung                   **200/346 bis 240/415V**

Frequenz                   **50 und 60Hz**

Schutzart                   **IP44**

Kennfarbe                   **rot RAL 3000**


Anschlußtechnik           **schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt**

Kontakt                     **Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt**

Gewicht/Stück             **1.010 kg**

Verpackungseinheit       **1 Stück**

Gehäusematerial           **Polycarbonat**

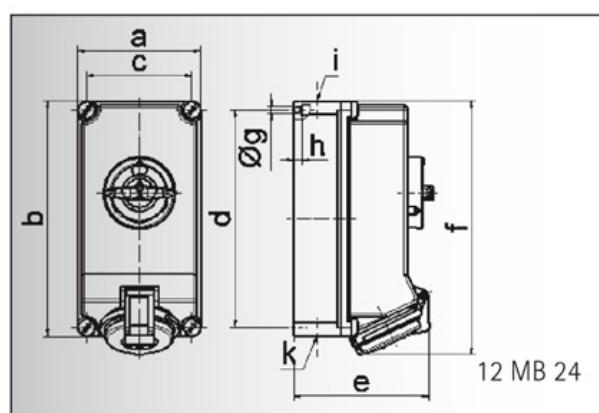

	32	32	32
Ampere	32	32	32
Polzahl	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0
e	137,0	137,0	144,0
f	251,0	251,0	251,0
g Ø	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0
i	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25
k	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25