

Wandsteckdose, abgesichert - mit C-Automat, Gehäusegröße: 260x160



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	15141
EAN	4024941151412
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Rahmenkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	303mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	185mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

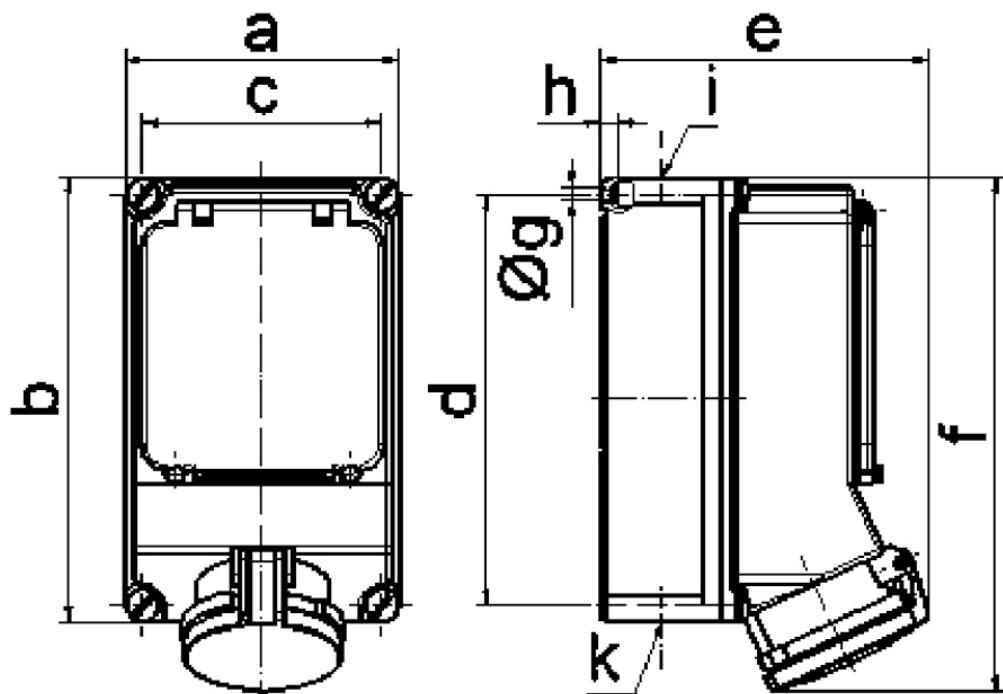
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol

Logistikdaten

Einzelgewicht	2,43 kg / Stück
---------------	-----------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151412
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,646 kg
Volumen	13.588,4 ccm

**14 MB 14**