

# Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - L Duo



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	89134
EAN	4024941206662
Produktgruppe	VARIABOX - L Duo
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsdeckel mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt

**Artikelbeschreibung**

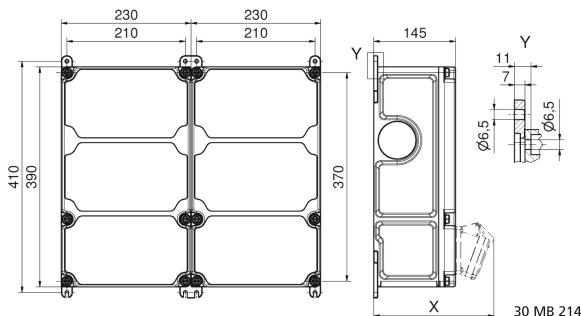
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x Sicherungssockel D01 1p 2 x Sicherungssockel D01 3p 1 x Sicherungssockel D02 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben  1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten  1 x Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	390mm
Geräte-Breite	460mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.75
Nennstrom InA	63

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	9,6 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

**Logistikdaten**

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941206662
Länge	800 mm
Breite	600 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	10,95 kg
Volumen	163.200 ccm

**VARIA BOX**  
by Bals

Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231