

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesichert und chemikalienbeständig - mit C-Automat und Fi-Schutzschalter Gehäusegröße 365x134



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	17672
EAN	4024941176729
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h

Artikelbeschreibung	
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Bajonettring lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Betätigungsklappe lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	400mm
Geräte-Breite	134mm
Geräte-Tiefe	161mm
Gehäusegrösse	365x134 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt


Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Zusätzliche technische Informationen

Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 40/0,03A 4pol

Logistikdaten

Einzelgewicht	2,816 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941176729
Länge	387 mm
Breite	222 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	3,009 kg
Volumen	11.029,5 ccm

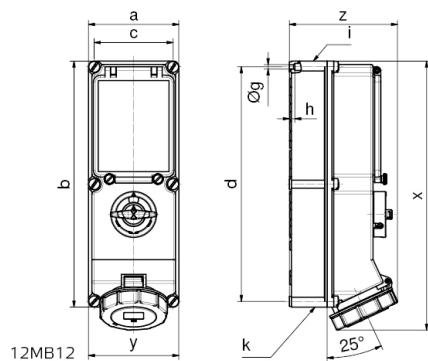

Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	160
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192