


Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung

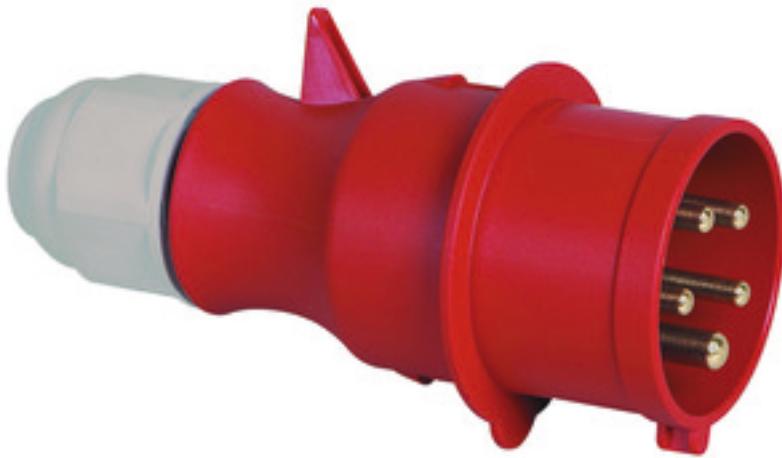

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	203-TLS
EAN	4024941192286
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	75mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen


Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP
Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung,
Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis
max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,162 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828161

Logistikdaten

Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,745 kg
Volumen	5.737,5 ccm

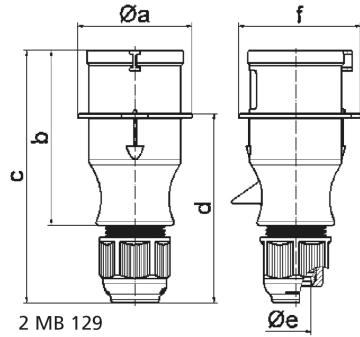

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6