


Datenblatt

Bestell-Nr.: 437

Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade

EAN/Stück	4024941004374
Ampere	16A
Polzahl	3p (3P)
Uhrzeitstellung	12h
Spannung	40 bis 50V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau RAL 7035
Anschlußtechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Kontakt	Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Gewicht/Stück	0.126 kg
Verpackungseinheit	10 Stück
Gehäusematerial	Polyamid

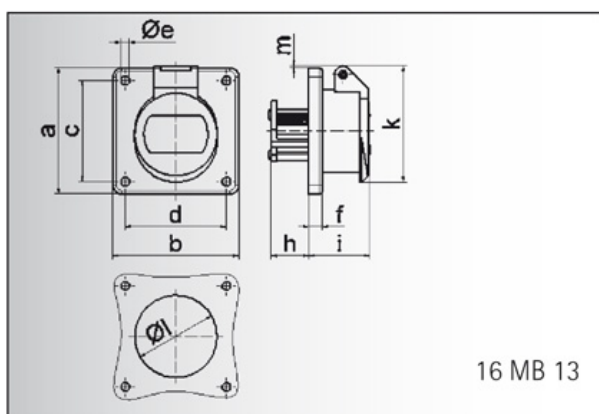

Ampere	16	16	32	32
Polzahl	2	3	2	3
a	55,0	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0	12,0
Leiter mm² min	4	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

Datum: 09.02.2015