


Kupplung - mit Verschraubung, Multi-Grip

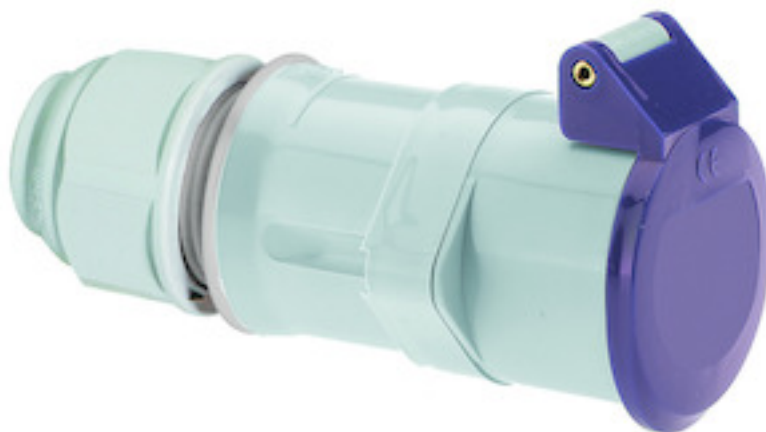



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4539
EAN	4024941045391
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	20 bis 25V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	violett
Gerätefarbe	Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	152mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	67mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,19 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941045391

Logistikdaten	
Länge	67 mm
Breite	62 mm
Höhe	152 mm
Gewicht	0,191 kg
Volumen	631,408 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941837590
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	2,025 kg
Volumen	5.737,5 ccm

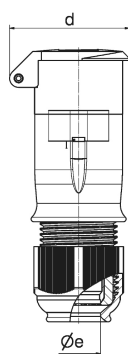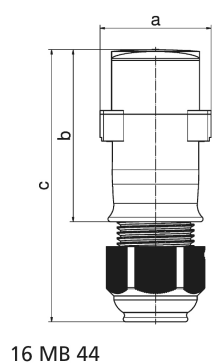

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	96,0	96,0	96,0	96,0		
c	152,0	152,0	152,0	152,0		
d	67,0	67,0	67,0	67,0		
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		