

Wandsteckdose - Gehäusegröße 80x70



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	417
EAN	4024941004176
Produktgruppe	Kleinspannungs-Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontakte	12h
Spannung	40 bis 50V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	113mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusegrösse	80x70 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

Logistikdaten


Einzelgewicht	0,195 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941004176

Logistikdaten

Länge	79 mm
Breite	70 mm
Höhe	113 mm
Gewicht	0,196 kg
Volumen	624,89 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941965552
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,083 kg
Volumen	7.140 ccm

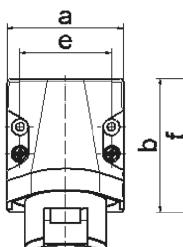

16 MB 11

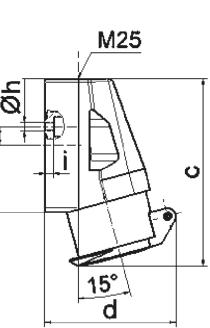

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	70,0	70,0	70,0	70,0
b	80,0	80,0	80,0	80,0
c	113,0	113,0	113,0	113,0
d	80,0	80,0	80,0	80,0
e	55,0	55,0	55,0	55,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2
i	5,0	5,0	5,0	5,0
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10