

Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	2652
EAN	4024941026529
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	139mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,25 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten

EAN	4024941026529
Länge	89 mm
Breite	90 mm
Höhe	139 mm
Gewicht	0,251 kg
Volumen	1.113,39 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941970044
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,664 kg
Volumen	9.975 ccm

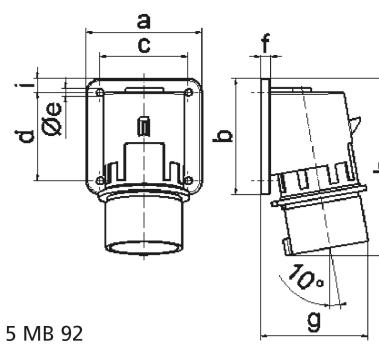

Ampere Polzahl	16	32
a	84,0	90,0
b	84,0	75,0
c	64,0	78,0
d	64,0	45,0
e Ø	5,5	5,5
f	7,0	7,0
g	78,0	88,0
h	129,0	139,0
i	10,0	13,0
Leiter mm ² min	1	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6