

# Wandgerätestecker Kleinspannung - Gehäusegröße 80x70



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	468
EAN	4024941004688
Produktgruppe	Kleinspannungs-Wandgerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	3P
Lage des Schutzkontakte	4h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	100 bis 200Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	63mm
Gehäusegrösse	80x70 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

**Zusätzliche technische Informationen**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
--	--

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,155 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941837293
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,683 kg
Volumen	7.140 ccm

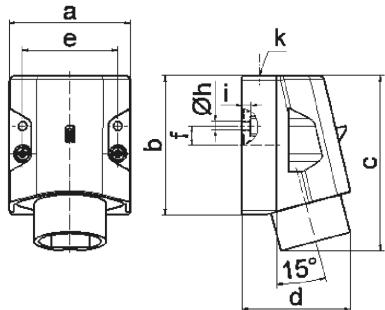

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	70,0	70,0	70,0	70,0
b	80,0	80,0	80,0	80,0
c	100,0	100,0	100,0	100,0
d	82,0	82,0	82,0	82,0
e	55,0	55,0	55,0	55,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2
i	5,0	5,0	5,0	5,0
k	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10

16 MB 15