

Schutzkontakt-Anbausteckdose TN - belgisch/französisches System Flansch DM 65x72



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7186
EAN	4024941071864
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose belgisch/französisches System
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

Artikelbeschreibung


Schutzart	IP68
Kennfarbe	bronzgrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzgrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzgrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzgrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	77mm
Geräte-Breite	72mm
Geräte-Tiefe	62mm
Flanschmaß vertikal in mm	65mm
Flanschmaß horizontal in mm	72mm
Bohrlochabstand horizontal in	58mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Der Anschluss ist rückwärtig, Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System
	Der Bajonettdockel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,1 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941071864
Länge	62 mm
Breite	72 mm
Höhe	77 mm
Gewicht	0,101 kg
Volumen	343,728 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840187
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,1 kg
Volumen	3.750 ccm

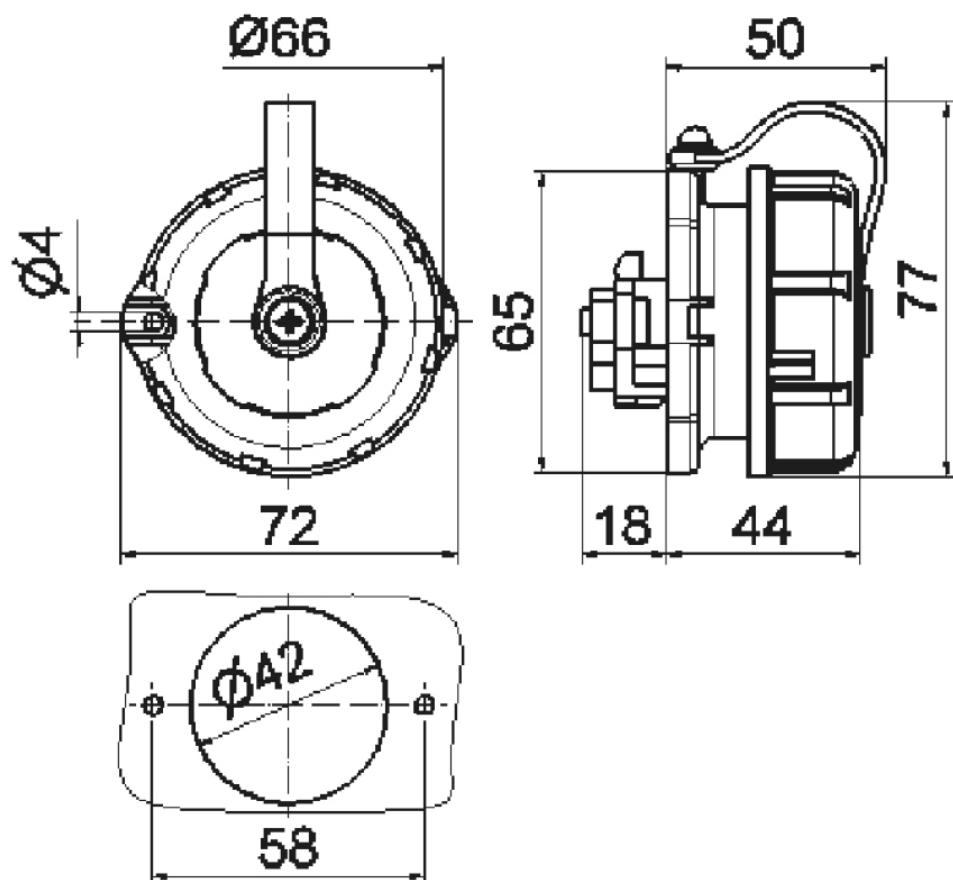

18 MB 21