

Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 107x100 Befestigung 85x77



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2781
EAN	4024941027816
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung


Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit schraubbarer Rahmenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	118mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	155mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 10°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,625 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941027816
Länge	155 mm
Breite	100 mm
Höhe	118 mm
Gewicht	0,626 kg
Volumen	1.829 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941942201
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,289 kg
Volumen	9.975 ccm

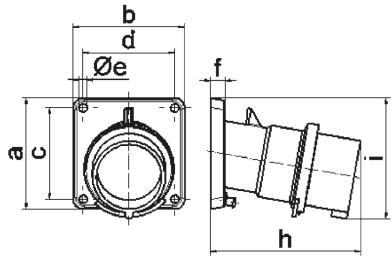

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	107,0	107,0	107,0
b	100,0	100,0	100,0
c	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0
e ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	155,0	155,0	155,0
i	118,0	118,0	118,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16

5 MB 21