

Wandsteckdose abschaltbar - mit PSK-Verriegelung

Gehäusegröße 460x276



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	1676
EAN	4024941016766
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Kabeleinführung	1xM50 oben, 2xM50 unten
Geräte-Höhe	502mm
Geräte-Breite	276mm
Geräte-Tiefe	460mm
Gehäusegrösse	460x276 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyester
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


Mit PSK-Verriegelung (Pilot- Schalter-Kontakt), Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, Die elektrische Verriegelung erfolgt über den PSK Kontakt und Schütz

Logistikdaten

Einzelgewicht	9,115 kg / Stück
---------------	------------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941016766
Länge	610 mm
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	10,221 kg
Volumen	98.400 ccm

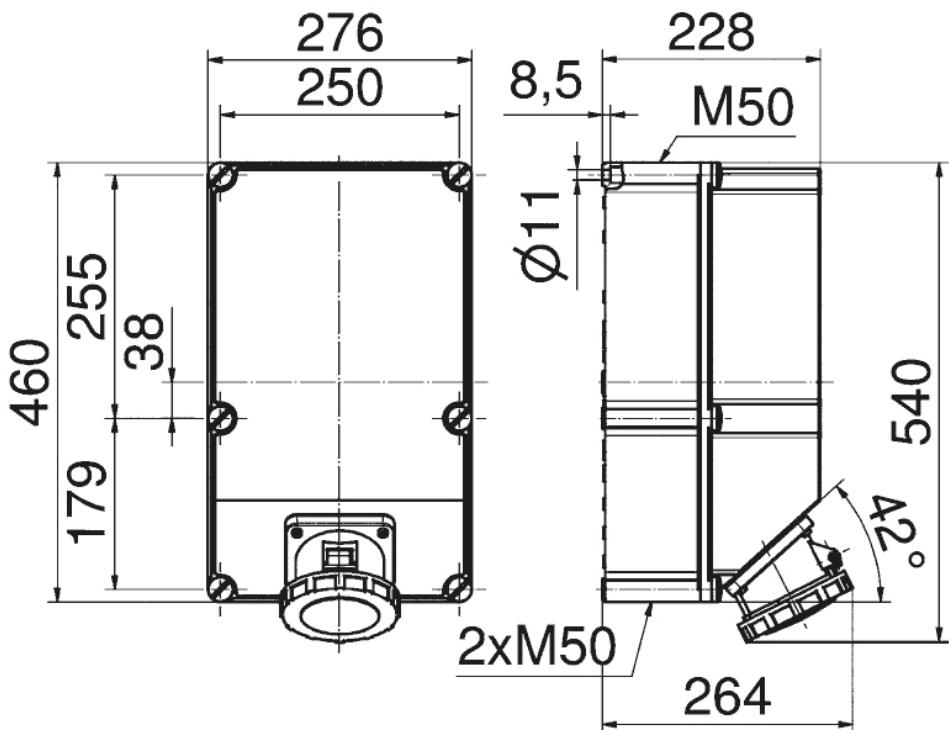

30 MB 104