

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	517014
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293517140
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ Chrom ■ IP20 ■ max. 50W

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

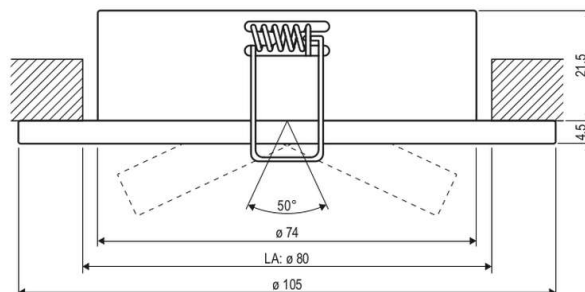

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Einbaumontage	ja
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Wandmontage	nein
Schutzklasse	III	Geeignet für Klemmontage	nein
Form	rund	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Außendurchmesser [mm]	105	Geeignet für Seilsystem	nein
Höhe/Tiefe [mm]	26	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	80 - 80	Geeignet für Traversenmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Lichtaustritt	direkt	Mit Lichtsensor	nein
Reflektor	ohne	Dimmbar	ja
Fassung	ohne	Dimmung 0-10 V	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung DALI	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung DALI-2	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DMX	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DSI	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	25	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2	Dimmung RF	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50		
Geeignet für Deckenmontage	ja		

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,14
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



**C51350N602**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N901**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N627**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N902**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N640**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N927**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N6D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät

**C51350N940**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

