

# Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer:   | <b>752014</b>          |
| Serie:           | <b>COMPACTO68 MR16</b> |
| EAN:             | 4037293752145          |
| Zolltarifnummer: | 94051990900            |



## Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ Chrom ■ IP20 ■ max. 50W

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 30°.

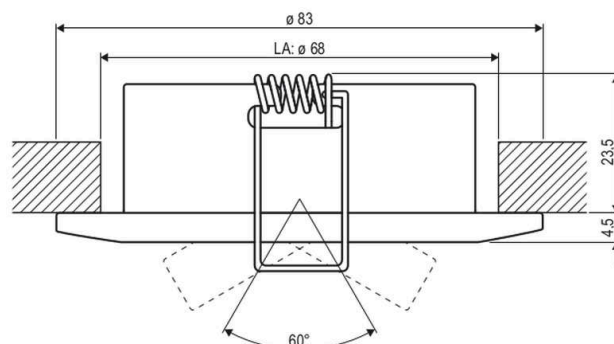

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

|                                                |              |                                                                             |      |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Schutzart (IP)                                 | IP20         | Geeignet für Deckenmontage                                                  | ja   |
| Eingangsspannung [V]                           | 12 - 12      | Geeignet für Einbaumontage                                                  | ja   |
| Spannungsart                                   | AC/DC        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein |
| Schutzklasse                                   | III          | Geeignet für Wandmontage                                                    | nein |
| Form                                           | rund         | Geeignet für Klemmontage                                                    | nein |
| Außendurchmesser [mm]                          | 83           | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                           | nein |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 28           | Geeignet für Seilsystem                                                     | nein |
| Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)           | 68 - 68      | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1            | Geeignet für Traversenmontage                                               | nein |
| Mit Leuchtmittel                               | nein         | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein |
| Leuchtmittel                                   | austauschbar | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein         | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein         | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein |
| Lichtaustritt                                  | direkt       | Mit Lichtsensor                                                             | nein |
| Reflektor                                      | ohne         | Dimmbar                                                                     | ja   |
| Fassung                                        | ohne         | Dimmung 0-10 V                                                              | nein |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Stahl        | Dimmung 1-10 V                                                              | nein |
| Gehäusefarbe                                   | Chrom        | Dimmung DALI                                                                | nein |
| Oberflächenschutz                              | sonstige     | Dimmung DALI-2                                                              | nein |
| Oberfläche gebürstet                           | nein         | Dimmung DMX                                                                 | nein |
| Verstellbarkeit                                | schwenkbar   | Dimmung DSI                                                                 | nein |
| Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)      | 30           | Dimmung LineSwitch                                                          | nein |
| Werkstoff der Abdeckung                        | ohne         | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | nein |
| Mit Betriebsgerät                              | nein         | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät                   | nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | nein |
| Anschlussart                                   | sonstige     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | nein |
| Polzahl                                        | 2            | Dimmung RF                                                                  | nein |
| Notstromversorgung integriert                  | nein         | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | nein         |                                                                             |      |
| Geeignet für Lampenleistung [W]                | 0.10 - 50    |                                                                             |      |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dimmung Touch and Dim                                               | nein               |
| Dimmung Zigbee                                                      | nein               |
| Dimmung herstellerspezifisch                                        | nein               |
| Dimmung mit Push-button                                             | nein               |
| Dimmung programmierbar                                              | nein               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein |
| Bedienung über Bluetooth        | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg]                    | 0,11 |
| BEG                             | nein |

## Zubehör

### 110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



### C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



### C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



### C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



### C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



### C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



# **C51350N602**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



# **C51350N901**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



# **C51350N627**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



# **C51350N902**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



# **C51350N640**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



# **C51350N927**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



# **C51350N6D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät



# **C51350N940**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

