

# Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer:   | <b>513010</b>          |
| Serie:           | <b>COMPACTO68 MR16</b> |
| EAN:             | 4037293513104          |
| Zolltarifnummer: | 94054990900            |



## Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Edelstahl ■ IP20 ■ max. 50W

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind.

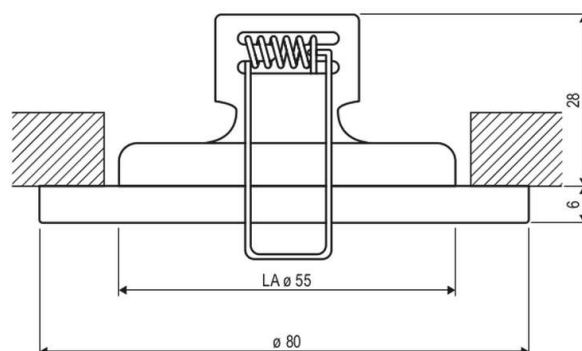

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

|                                                |                   |                                                                             |      |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Schutzart (IP)                                 | IP20              | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein |
| Eingangsspannung [V]                           | 12 - 12           | Geeignet für Wandmontage                                                    | nein |
| Spannungsart                                   | AC/DC             | Geeignet für Klemmontage                                                    | nein |
| Schutzklasse                                   | III               | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                           | nein |
| Form                                           | rund              | Geeignet für Seilsystem                                                     | nein |
| Außendurchmesser [mm]                          | 80                | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | nein |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 34                | Geeignet für Traversenmontage                                               | nein |
| Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)           | 55 - 55           | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1                 | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Mit Leuchtmittel                               | nein              | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein              | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein              | Mit Lichtsensor                                                             | nein |
| Lichtaustritt                                  | direkt            | Dimmbar                                                                     | ja   |
| Reflektor                                      | ohne              | Dimmung 0-10 V                                                              | nein |
| Fassung                                        | ohne              | Dimmung 1-10 V                                                              | nein |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Edelstahl         | Dimmung DALI                                                                | nein |
| Gehäusefarbe                                   | Edelstahl         | Dimmung DALI-2                                                              | nein |
| Oberflächenschutz                              | unbehandelt       | Dimmung DMX                                                                 | nein |
| Oberfläche gebürstet                           | ja                | Dimmung DSI                                                                 | nein |
| Verstellbarkeit                                | nicht verstellbar | Dimmung LineSwitch                                                          | nein |
| Werkstoff der Abdeckung                        | ohne              | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | nein |
| Mit Betriebsgerät                              | nein              | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät                   | nein              | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | nein |
| Anschlussart                                   | sonstige          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | nein |
| Polzahl                                        | 2                 | Dimmung RF                                                                  | nein |
| Notstromversorgung integriert                  | nein              | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | nein              | Dimmung Touch and Dim                                                       | nein |
| Geeignet für Lampenleistung [W]                | 0.10 - 50         | Dimmung Zigbee                                                              | nein |
| Geeignet für Deckenmontage                     | ja                |                                                                             |      |
| Geeignet für Einbaumontage                     | ja                |                                                                             |      |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dimmung herstellerspezifisch                                        | nein               |
| Dimmung mit Push-button                                             | nein               |
| Dimmung programmierbar                                              | nein               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | nein               |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Bedienung über Bluetooth        | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg]                    | 0,08 |
| BEG                             | nein |

## Zubehör

### 110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung

