

Produktdatenblatt | Funksender


Artikelnummer:	FHS815
Serie:	
EAN:	4037293361651
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Handsender-8-Kanal

Der Funk-Handsender kann als Fernbedienung für verschiedene Funk-Empfänger (FE SV-Serie) und Funk-Steinsteckdosen verwendet werden. Pro Handsender können bis zu 8 separate Schaltstellen gesteuert werden. Betrieb über 1x CR2032 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

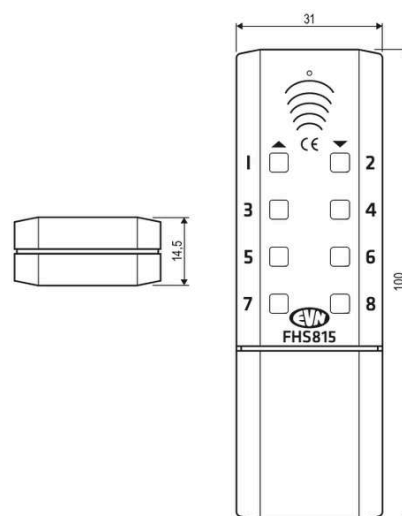

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Gehäusefarbe	schwarz
Schutzklasse	III	Funkfrequenz	433,9
Länge [mm]	100	Reichweite	50,00
Breite [mm]	31	Anzahl der Befehle	8
Höhe [mm]	15	Funktaster auf Putz	nein
Stromversorgung	Batterie	Funktaster unter Putz	nein
Anzahl der Batterien	1	Mit Funkcodiergerät	nein
Batterieart	Knopfzelle (CR2032)	Mit Funkhandsender	ja
Betriebsspannung [V]	3 V/DC	Rollingcode-System	nein
Kapazität	230	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Mitgelieferte Batterie	Lithium	Gewicht [kg]	0,04
Mit Spannungsanzeige	nein	BEG	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - +45	CE-Kennzeichnung	ja
Werkstoff	Kunststoff	WEEE-Kennzeichnung	ja