



<b>EAN:</b>	4013288228635	<b>Abmessung:</b>	157x7x7 mm
<b>Teilenr:</b>	05006521001	<b>Gewicht:</b>	34 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt VDE 64 i TIE	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Innensechskantschrauben
- Mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Mit Black Point-Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelasserte Größenangabe
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem. Blitzschneller Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Das Hex-Plus Profil verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelasserte Größenangabe. Der Sechskantabrollschutz verhindert das unbeabsichtigte Wegrollen der Klinge.

#### Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TIE  
05006521001 - 4013288228635

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Stückgeprüft**



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Werkzeug auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Werkzeuge werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

**Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen**




Die 157 mm langen Wechselklingen sind passend für Wera Kraftform Handhalter 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i und 817 VDE.

**Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE**




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Wera Werkzeugfinder Take it easy**

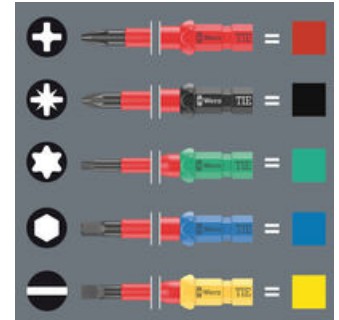


Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

**Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen**

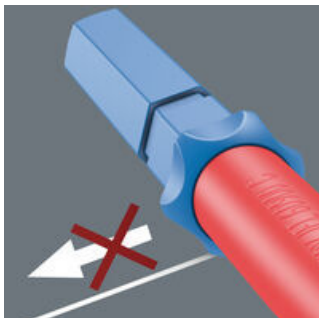

Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

**Schnelles Zwirbeln**

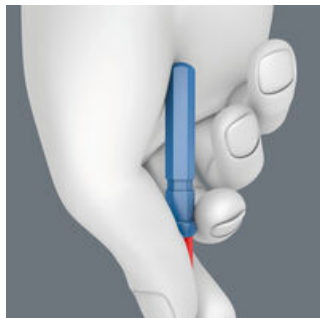

Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

**Hex-Plus**



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

**Weblink**

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE  
05006521001 - 4013288228635

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de