

Einweg-Steckverbinder zum Betrieb von Stecker Typ J in Steckdose Typ F, mit Schutzkontakt
 One-way plug connector for running a plug type J in a socket outlet type F, with earthing contact



Gewicht / Weight 56 g



Beschreibung / Description

Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!

Connector must be destroyed for disconnect from plug!


Assembly instructions see next page.

Montageanleitung siehe nächste Seite.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	IEC 60884-1, DIN 49 441, SN 441011-2-2:2019
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn37, CuZn39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

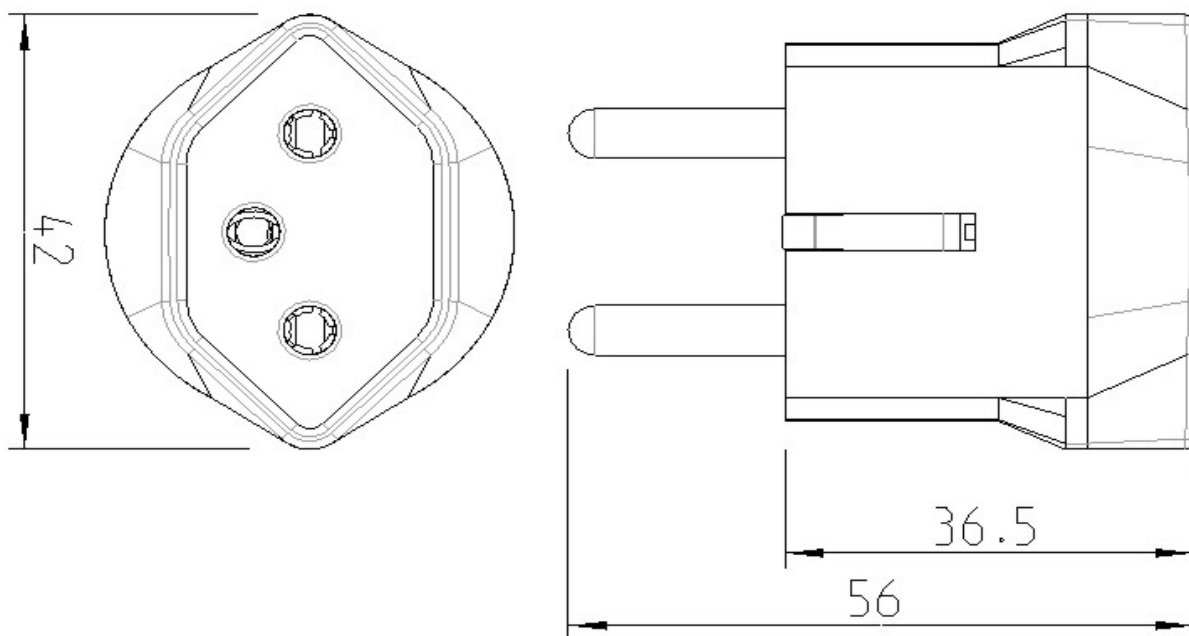

Abisolierung / Wire stripping:

N – L – PE –


Revision: A
 vom 27.04.2021

Montageanleitung / Assembly instruction / Instructions de montage

- Einwegmontage, zur einmaligen und zur festen Verbindung. Ohne Zerstörung nicht mehr lösbar.
Nur für Gerätehersteller ! Der Adapter ist vor in Verkehrbringen der Geräte in Deutschland zu montieren.
- *One-way assembly, to the unique and for fixed connection. Without distruction no solvable.*
Only for equipment manufacturere ! Adapter plug must be fitted before equipment is market in Germany.
- Montage unique pour raccordement fixe. Ne peut plus se détacher sans destruction.
Seulement pour le manufacturere d'équipement ! La prise d'adaptateur doit etre adaptée avant que l'équipement soit marché en Allemagne.



Übergangsstück SEV Typ 12 – CEE7, Typ 156
Adapter plug SEV type 12 – CEE7, type 156
Adaptateur SEV type 12 – CEE7, modèle 156

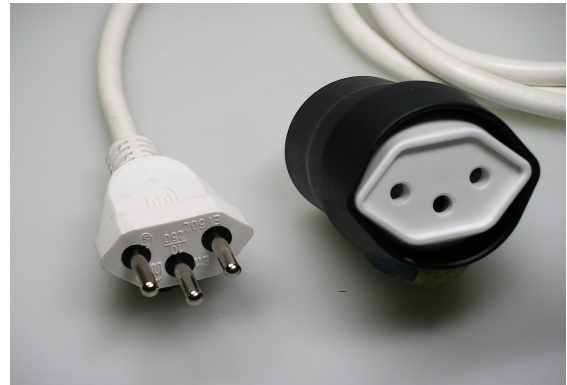

1. Nehmen Sie das Übergangsstück und den Stecker.
1. Take adapter plug and plug.
1. Prenez l'adaptateur et la fiche.



2. Stellen Sie das Übergangsstück auf eine ebene Fläche.
2. Place the adapter plug on an even surface.
2. Posez l'adaptateur sur une surface plane.



3. Drücken Sie den Stecker bündig in das Übergangsstück.
3. Press plug into adapter plug.
3. Enfoncez la fiche entièrement dans l'adaptateur.



4. Ziehen Sie den Stecker aus der Einsteckhilfe.
4. Pull the plug from the putting in assistance.
4. Retirez la fiche de l'auxiliaire d'enfichage.



5. Fertig ist Ihr Stecker!
5. The plug is ready!
5. Votre fiche est prête!



Revision: A
vom 27.04.2021