


PATH TO THE FUTURE

Visualisiere deinen Sieg mit dem MPG 271QRX QD-OLED Gaming-Monitor. Das 2560 x 1440 (WQHD) QD-OLED-Panel bietet eine Bildwiederholrate von 360 Hz und eine schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgt für außergewöhnlich lebendige Bilder und reduziert Bewegungsunschärfen. OLED Care 2.0 reduziert das Risiko des Einbrennen. Für Konsolenspieler bietet der MPG 271QRX QD-OLED einen HDMI 2.1 Anschluss mit 48Gbps Bandbreite, 120Hz, VRR und ALLM Unterstützung.



SELLING POINTS

- Next-Gen QD-OLED-Panel - Mit atemberaubender Bildqualität und schneller Reaktionszeit
- Schnelle 0,03ms GtG Reaktionszeit und 360Hz Bildwiederholrate
- QD Premium Color - Die Farben entsprechen dem Marktstandard - Delta E≤2
- Unglaubliches HDR-Bild - VESA DisplayHDR True Black 400
- Gaming Intelligence App - Erstelle die optimalen Anzeigeeinstellungen für deine Games
- MSI OLED Care 2.0 - Reduziert das Risiko, dass OLED-Bilder einbrennen
- KVM - Steuere mehrere Geräte über ein Set aus Tastatur, Maus und Monitor
- Mystic Light - Der ultimative Gaming-Look
- Konsolenmodus - Unterstützt HDMI™ 2.1 mit voller Bandbreite von 48 Gbps
- Verstellbarer Standfuß - Verändere die Position des Monitors für maximale Ergonomie

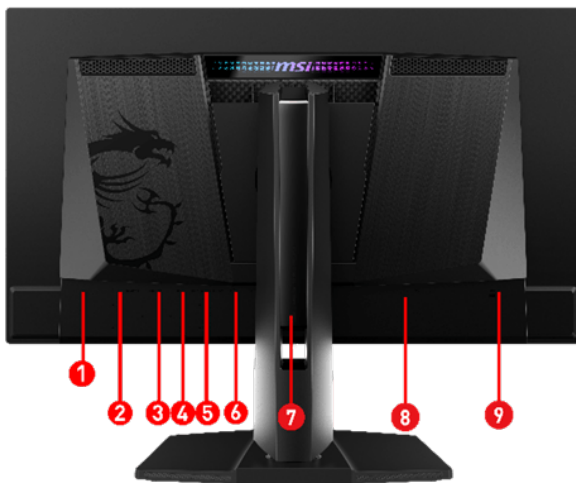

1. Kopfhörerausgang
2. 2 x HDMI™ (2.1)
3. Display Port (1.4a)
4. USB Typ-C (PD 90W)
5. USB 2.0 Typ-B
6. 2 x USB 2.0 Typ-A
7. 5 Wege Joysticknavigation
8. Stromanschluss
9. Kensingtonschloss



MONITOR

MPG 271QRXDE QD-OLED

MPG 271QRXDE QD-OLED

SPECIFICATION

Model	Produktname	MPG 271QRXDE QD-OLED
	Marketing Spezifikationen	MPG 271QRXDE QD-OLED
	Herstellernummer	9S6-3CD79A-006
	Marketing Name	MPG 271QRXDE QD-OLED
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	26.5" (67.31 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	590.42(H) x 333.72(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	QD-OLED
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	True Black 400
	Helligkeit (nits)	250
	HDR Brightness (Peak nits)	1000
	Kontrastverhältnis	1500000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	360Hz
	Reaktionszeit (GTG)	0.03ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-Reflection
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	121%/95%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/92%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	138%/100%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	148%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/98%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	109%/95%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/99%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	109%/99%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	138%/100%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	148%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/80%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	78%/78%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 360Hz)
	HDMI™	2560 x 1440 (Up to 360Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.1
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	USB 2.0 Typ-B	1
	USB 2.0 Typ-A	2
Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A	2



MONITOR

MPG 271QRXDE QD-OLED

MPG 271QRXDE QD-OLED

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output	Type C
	PD Output Power	90W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 15°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	31.89 x 7.28 x 19.69
	Nettogewicht (kg)	8.3
	Bruttogewicht (kg)	10.9
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	610 x 242 x 422
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.02 x 9.53 x 16.61
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	309 x 242 x 391
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	12.17 x 9.53 x 15.39
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	610 x 69 x 356
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.02 x 2.72 x 14.02
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	32.6 x 7.87 x 20.67
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.4
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Barcode Info	EAN	4711377159425
	UPC	824142343968
	UCC14	10824142343965