


WT 2600 - Bedienungsanleitung

Übersicht

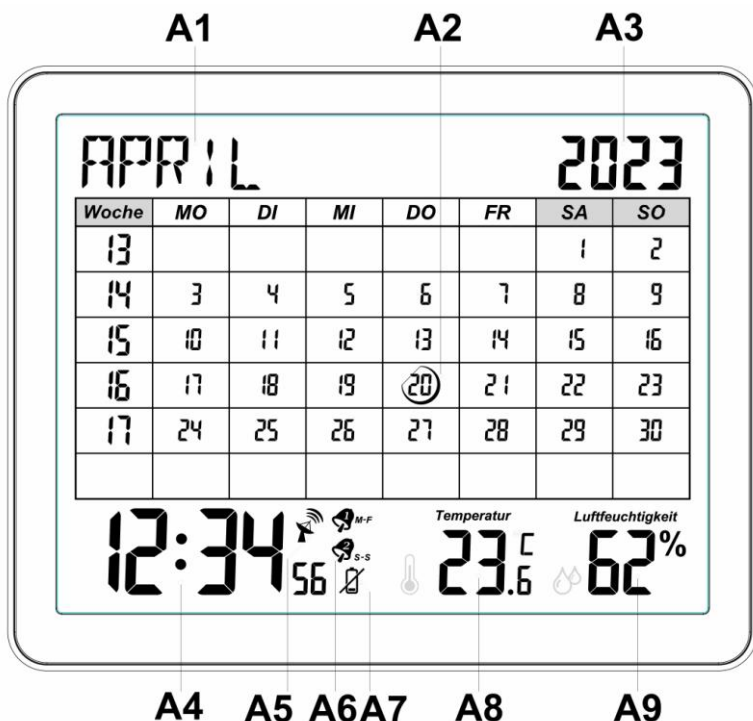

A – Anzeige

A1 – Monat

A2 – Datum

A3 – Jahr

A4 – Zeit


A5 – Empfangssymbol

A6 – Alarmsymbole

A7 – Batterieendanzeige

A8 – Temperatur

A9 – Luftfeuchtigkeit

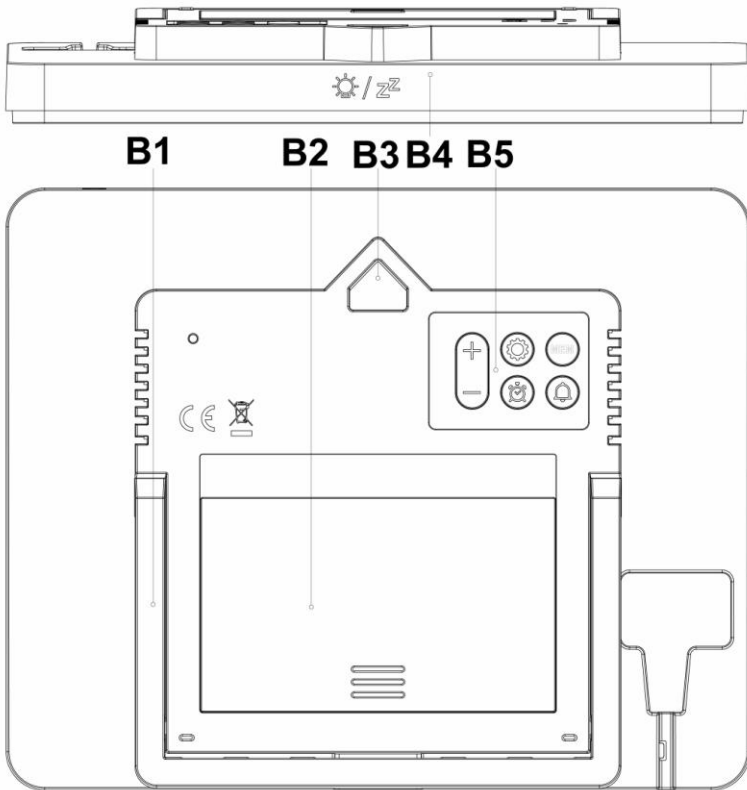

B – Gehäuserückseite und Knöpfe

B1 – Standfuß

B2 – Batteriefachabdeckung

B3 – Aufhängeöse

B4 – SNOOZE/LIGHT-Berührungsfeld

B5 – Funktionstasten

Funktionen

- DCF77-Funkuhr mit manueller Einstellmöglichkeit
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Der Monat ist in 7 Sprachen wählbar:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Dänisch

- Zeitformat in 12/24 Stunden wählbar
- Monatliche Kalenderanzeige
- Temperaturanzeige als °C oder °F und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Maximal-/Minimalwertaufzeichnung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- 2 Alarmer, die eingestellt werden können als:
Wochentage / Wochenenden / Täglich
- Schlummerzeiteinstellung mit 1-30 Minuten oder OFF (ausgeschaltet)
- Batterieendanzeige
- Stromversorgung: 2 x LR03 Größe AAA

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Legen Sie 2 x AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität („+“ und „-“ Markierungen).
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.
- Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole im LCD-Display kurz für 3 Sekunden auf und Sie hören einen Signalton. Anschließend beginnt die Uhr mit der Anzeige der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte und wechselt in den funkgesteuerten **DCF77**-Empfangsmodus.

Empfang des funkgesteuerten Zeitsignals

- Sobald der **DCF77**-Empfangsmodus begonnen wurde, blinkt das  Symbol. Das  Symbol blinkt nicht mehr und wird statisch wenn ein Signal erkannt wurde und dann blinkt das  Symbol. Der Empfangsvorgang wird in etwa ein paar Minuten abgeschlossen sein und möglicherweise Folgendes anzeigen:

 : Signal erfolgreich empfangen

 : Der vorherige Empfang war erfolgreich, aber der letzte Empfang ist fehlgeschlagen

 : RCC-Funktion ist ausgeschaltet

- Um 1:00 / 2:00 / 3:00 Uhr (am Morgen) führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem **DCF77**-Signal durch, um mögliche Abweichungen von der genauen Uhrzeit zu korrigieren. Sollte dieser Synchronisationsversuch fehlschlagen (das Funkmast-Symbol verschwindet aus

der Anzeige), unternimmt die Uhr zur nächsten vollen Stunde automatisch einen erneuten Synchronisationsversuch. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu 5 Mal wiederholt.

- Drücken Sie einmalig die  Taste einmal, um den aktiven Signalempfang zu beenden.
- Halten Sie die  Taste für 2 Sekunden gedrückt, um manuell in den **DCF77**-Signalempfangsmodus zu wechseln.

Hinweise:

- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie z. B. Fernsehern oder Computermonitoren
- In Räumen mit Betonwänden (z. B. im Keller) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Platzieren Sie das System unter solchen extremen Umständen in der Nähe des Fensters.
- Im Signalempfangsmodus funktionieren nur das /**zZ** Berührungsfeld und die  Taste, andere Tasten haben keine Funktion. Wenn Sie andere Betriebsfunktionen ausführen möchten, drücken Sie die  Taste, um den Signalempfangsmodus zu verlassen.

Manuelle Zeiteinstellung

- Halten Sie die  Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln und RC ON/OFF blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Funkuhrzeitsfunktion ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Zeitzone blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den für Ihre Zeitzone erforderlichen Zeitunterschied einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die 12/24-Stunden-Anzeige blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die angezeigte Zeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format einzustellen.

- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Stunde blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Minute blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Minute einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Monatssprache blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Sprache des Monats im Kalender einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und das Jahr blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und der Monat blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und das Datum blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden. Die Anzeige kehrt in den normalen Anzeigemodus zurück.

Hinweise:

- Wenn für 20 Sekunden keine Taste betätigt wird, dann beendet die Uhr automatisch die Einstellung und kehrt zur normalen Zeitanzeige zurück.
- Halten Sie während der Einstellung die  oder die  Taste gedrückt, um die Anpassung der Werte zu beschleunigen.
- „PM“ wird links von den Stunden angezeigt, wenn das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt ist, und bedeutet, dass die Zeit nachmittags (post-meridien) ist.
- Die 7 Sprachen, in denen der Monat angezeigt wird, sind unten aufgeführt:

Sprache / Monat	Deutsch DEUTSCH	Englisch ENGLISH	Französisch FRANCAIS	Italienisch ITALIANO
1	JANUAR	JANUARY	JANVIER	GENNAIO
2	FEBRUAR	FEBRUARY	FEVRIER	FEBBRAIO
3	MAERZ	MARCH	MARS	MARZO

4	APRIL	APRIL	AVRIL	APRILE
5	MAI	MAY	MAI	MAGGIO
6	JUNI	JUNE	JUIN	GIUGNO
7	JULI	JULY	JUILLET	LUGLIO
8	AUGUST	AUGUST	AOUT	AGOSTO
9	SEPTEMBER	SEPTEMBER	SEPTEMBRE	SETTEMBRE
10	OKTOBER	OCTOBER	OCTOBRE	OTTOBRE
11	NOVEMBER	NOVEMBER	NOVEMBRE	NOVEMBRE
12	DEZEMBER	DECEMBER	DECEMBRE	DICEMBRE

Sprache / Monat	Spanisch ESPAÑOL	Niederländisch NEDERLANDS	Dänisch DANSK
1	ENERO	JANUARI	JANUAR
2	FEBRERO	FEBRUARI	FEBRUAR
3	MARZO	MAART	MARTS
4	ABRIL	APRIL	APRIL
5	MAYO	MEI	MAJ
6	JUNIO	JUNI	JUNI
7	JULIO	JULI	JULI
8	AGOSTO	AUGUSTUS	AUGUST
9	SEPTIEMBRE	SEPTEMBER	SEPTEMBER
10	OCTOBRE	OKTOBER	OKTOBER
11	NOVIEMBRE	NOVEMBER	NOVEMBER
12	DICIEMBRE	DECEMBER	DECEMBER

 
Alarmeinstellung

- Drücken Sie die  Taste mehrmals, um Alarm 1 und Alarm 2 ein- oder auszuschalten. Das entsprechende Alarmsymbol wird angezeigt.

ALARM1 eingeschaltet (ON) → ALARM2 eingeschaltet (ON) → ALARM1 und ALARM2 eingeschaltet (ON) → ALARM1 und ALARM2 ausgeschaltet (ON, kein Symbol angezeigt)

- Drücken Sie die  Taste einmal, um zur Alarmzeitanzeige von Alarm 1 zu wechseln. Drücken Sie die  Taste noch einmal, um zur Alarmzeitanzeige von Alarm 2 zu wechseln.
- Wenn die Zeit von Alarm 1 angezeigt wird, halten Sie die  Taste 2 Sekunden lang gedrückt und die Stunde von Alarm 1 beginnt zu blinken. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Alarmstunde einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Minute von Alarm 1 blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Alarmminute einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und der ausgelöste Zeitraum von Alarm 1 blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um den gewünschten Zeitraum für diesen Alarm einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Schlummerdauer von Alarm 1 blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste, um die Schlummerdauer in Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden. Die Anzeige kehrt in den normalen Anzeigemodus zurück.
- Wenn Sie Alarm 2 auswählen, können Sie Alarm 2 auf die gleiche Weise einstellen, wie zuvor für Alarm 1 beschrieben.

Hinweise:

- Wenn für 20 Sekunden keine Taste betätigt wird, dann beendet die Uhr automatisch die Einstellung und kehrt zur normalen Zeitanzeige zurück.
- Halten Sie während der Einstellung die  oder die  Taste gedrückt, um die Anpassung der Werte zu beschleunigen.
- Der Alarmauslösezeitraum kann eingestellt werden auf:
M-F ()))))))))))

S-S (~~SAT--SUN~~), welches Samstag bis Sonntag ist

Wenn beides angezeigt wird (~~MON--SUN~~), ist es ein täglicher Alarm.

Alarmton ausschalten

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste außer dem ☀️ / **zZ** Berührungsfeld, um den Alarmton zu stoppen. Der Alarm ertönt am nächsten Tag erneut.
- Wenn keine Taste gedrückt wird, ertönt der Alarm für 2 Minuten und wird dann automatisch beendet.

Schlummerfunktion

Berühren Sie während des aktiven Alarmtons das ☀️ / **zZ** Berührungsfeld, um den Alarmton zu stoppen und in den Schlummermodus zu wechseln. Nach Ablauf der eingestellten Schlummerzeit ertönt das Wecksignal erneut.

Temperatur in °C/°F

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die **+** Taste, um zwischen den

Temperatureinheiten °C oder °F zu wechseln.

Maximal-/Minimalwertanzeige

- Sobald Temperatur und Luftfeuchtigkeit im LCD angezeigt werden, beginnt die Uhr mit der Aufzeichnung der maximalen und minimalen Messwerte.
- Drücken Sie einmal die **MEM** Taste, um die Maximalwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen und das „**MAX**“ Symbol wird angezeigt. Drücken Sie die **MEM** Taste erneut, um die Mindestwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen und das „**MIN**“ Symbol wird angezeigt. Drücken Sie die **MEM** Taste erneut, um wieder die aktuellen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

anzuzeigen. Es wird kein zusätzliches Symbol angezeigt.

- Halten Sie die **MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt. Der Maximal-/Minimalwert für Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird gelöscht und neu aufgezeichnet.
- Der Speicherwert des Tages wird jede Nacht um 0:00 Uhr automatisch gelöscht und neu aufgezeichnet.

Batterieendanzeige

Wenn das  Symbol blinkt, bedeutet dies, dass die Batterien fast leer sind und so schnell wie möglich durch neue Batterien ersetzt werden sollten.

Hintergrundbeleuchtungsfunktion

Berühren Sie das  / **zZ** Berührungsfeld einmal, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten. Erfolgt in diesem Zeitraum eine Tastennutzung des Gerätes, dann wird die Beleuchtungsdauer um 10 Sekunden verlängert.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT 2600 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.technoline.de/doc/4029665026008

Technische Daten

Temperatur

- Messbereich der Innentemperatur: -9,9 °C (+14,2 °F) ~ +50 °C (+122 °F)
- Temperaturauflösung: 0,1°C / 0,1°F
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 1^\circ\text{C}$ (0 °C ~ +40°C), $\pm 2^\circ\text{C}$ (< 0 / >+40°C)
- **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Innenwert unter -9,9°C (+14°F) liegt.
- **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Innenwert höher als +50°C (+122°F) ist.

Luftfeuchtigkeit

- Messbereich der Innenfeuchtigkeit: 20 % ~ 95 %
- Feuchtigkeitsauflösung: 1 %

- Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: 5 %
- **19 %** werden angezeigt, wenn der Innenwert unter 20 % liegt.
- **96 %** werden angezeigt, wenn der Innenwert höher als 95 % ist.

Stromversorgung

- Batterien: 2 x LR03 AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.

- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

 **Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!**

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz

 **Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.**