

PRODUKTDATENBLATT

Highbay Ufo 130W 865 IP65 Black

Highbay Ufo | Hallenleuchten



Anwendungsgebiete

- Industriehallen, Lagerhallen, Garagen, Geschäfte, Scheunen
- Bereiche mit hohen Decken

Produktvorteile

- Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED
- Robustes und langlebiges design
- Passend für Installation an hohen Decken

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP65
- Lichtstrom bis zu 15000 lm



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	130,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	558,000 mA
Einschaltstrom	6.12 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	1760 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	14
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	14
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	22
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	15000 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	16500 lm
Lichtausbeute	115 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Daylight White
Farbwiedergabeindex Ra	> 70
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdc _m
Lichtstärke	5500 cd
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Länge	273,00 mm
Breite	273,00 mm
Höhe	83,00 mm
Produktgewicht	1400,00 g

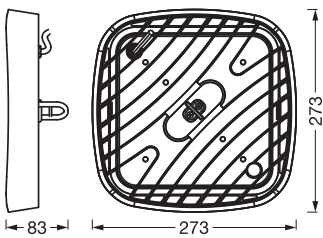

HIGHBAY UFO 130W 865 IP65 BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Kabel, 3-polig
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK05
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juli 2024
-----------------------	------------------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Montagering enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	HIGHBAY UFO
	Rechtliche Hinweise	Endura Style IP65
	Konformitätserklärung	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK
	Declarations Of Conformity UKCA	HIGHBAY UFO 865 IP65 BK

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075843424	Faltschachtel 1	67 mm x 280 mm x 281 mm	1527.00 g	5.27 dm³
4058075843431	Versandschachtel 4	300 mm x 286 mm x 305 mm	6721.00 g	26.17 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.