



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge

TE-SM 36/8 L Li-Solo

Art.-Nr.: 4300882

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825671414

Mit der Einhell Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 36/8 L Li-Solo ist jeder Heimwerker bestens gerüstet. Der leistungsstarke 36 V Motor rotiert das robuste Ø 216 mm Hartmetallbestückte-Sägeblatt mit 40 Zähnen schnell und fein durch das Material. Die Zugfunktion ermöglicht eine max. Schnittbreite von 305 mm und eine max. Schnitttiefe von 65 mm. Perfekte Gehrungsschnitte können durch den um 47° nach links und rechts drehbaren Säge Tisch und mit dem um 45° nach links neigbaren Sägekopf erzielt werden. Dabei erleichtert der integrierte Schnitlinienlaser das Arbeiten. Für einen sauberen Arbeitsplatz sorgt der Spänefangtrichter und ein Absauganschluss. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power
- Unbegrenzter Aktionsradius ohne störendes Kabel
- Leichtgängige Zugfunktion auch für breitere Werkstücke
- Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
- Gut sichtbarer Laser für präzise Schnitlinien
- Integrierter Tiefenanschlag für genaues Schneiden
- Bis 45° nach links neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
- Deutlich lesbare Winkelskalen
- Beidseitige Tischverbreiterungen für längere Werkstücke
- Inkl. Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes
- Gut erreichbare Spindelarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Hochwertiges Hartmetall bestücktes Sägeblatt
- Spänefangtrichter hinter dem Sägeblatt für sauberen Arbeitsplatz
- Inkl. Absauganschluss (Ø 36 mm)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 3000 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | 216 x 30 mm |
| - Schwenkbereich (Sägekopf) | 45° - 0° |
| - Schwenkbereich (Sägetisch) | 47° - 47° |
| - Schnittleistung 90° x 90° | 305 x 65 mm |
| - Schnittleistung 90° x 45° | 215 x 65 mm |
| - Schnittleistung 45° x 90° | 305 x 36 mm |
| - Schnittleistung 45° x 45° | 215 x 36 mm |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 11.76 kg |
| - Bruttogewicht (kg) | 15.4 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 790 x 464 x 375 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.4 kg |
| - Maße Exportkarton | 785 x 460 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 217 465 524 |

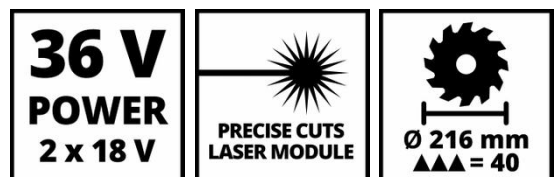

Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



MSS 1608
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310614
EAN-Code: 4006825660050
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z48
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49588251
EAN-Code: 4009315882512
Einhell Accessory



Sbl D 216x30x2,4 Z60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49588261
EAN-Code: 4009315882611
Einhell Accessory



Sbl Set D 216x30x2,4 Z24/42/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49587806
EAN-Code: 4006825661996
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Sägen ¹ (Stück)	 Sägen ² (Stück)
1.5 Ah	145	278
2.0 Ah	188	370
2.5 Ah	229	466
3.0 Ah	289	556
4.0 Ah	385	741
5.2 Ah	500	964
6.0 Ah	578	1112
8.0 Ah	771	1483

Testaufbau:
1) Weichholz - Kantholz 60x60mm
2) Laminat - Laminat 195x8mm