

Hauptmerkmale

- **2K QHD 2560 X 1440 Auflösung**
- **SuperClear® IPS-Bildschirm**
- **Variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz**
- **1 ms (MPRT) Reaktionszeit**
- **HDR10**

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

1000:1

KONTRAST

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

1 ms

REAKTIONSZEIT

SuperClear® IPS

PANEL


HDR10

BRILLIANZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA2708-2K-HD ist ein 27"-QHD-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die optimale Bildschirmleistung und die komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern werden durch die variable Bildwiederholrate, die Eye-Care-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen gewährleistet. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

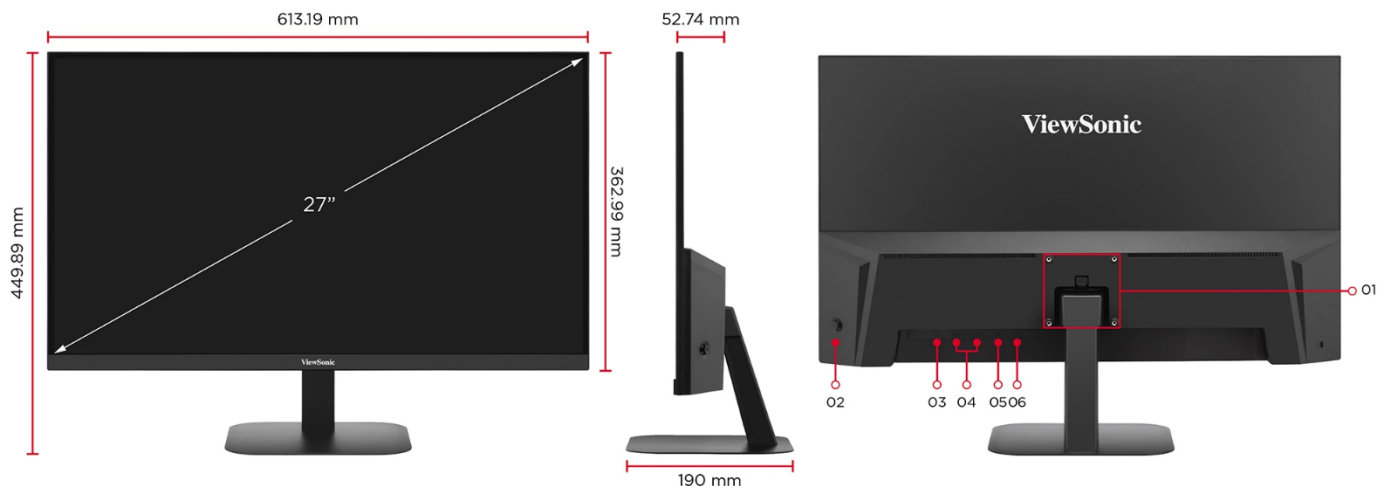

1. VESA Compatible
(Wall Mount 75 x 75mm)
2. Joy Key

3. Power In
4. HDMI*2
5. DisplayPort

6. Audio Out

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VA2708-2K-HD (VS19990)

Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze, Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	598mm x 336mm
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @100Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	250cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 Bit True / 16,7 Mio.

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0)
DisplayPort / Version	1x v1.4
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	Keine
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos

ERGONOMIE

Neigen	-5°/+15°
VESA Wandmontage (mm)	75 x 75
Security Slot	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Hoch, Rechts, Runter, Links, Power
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern (12V, 3A)
Verbrauch typisch	32 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	26 Watt
Verbrauch ECO (min.)	22 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	24 SDR / 24 HDR
Energieeffizienzklasse	F

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE-EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VA2708-2K-HD	1x
Netzadapter	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v2.0 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613,19 x 449,89 x 190 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613,19 x 362,99 x 52,74 mm
Abmessungen Karton	676 x 458 x 107 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	4,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,3 Kg
Versandgewicht	5,5 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702715 0
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe