

Hauptmerkmale

- 4K UHD Auflösung
- SuperClear® IPS Panel
- 4 ms Reaktionszeit für Präzision
- HDR10 für hervorragenden Kontrast
- 3 Seiten rahmenloses Design
- Eye-Care Technologie
- Vordefinierte Ansichtsmodi (ViewMode)

250 cd/m²

HELLIGKEIT



1200:1

KONTRAST



4 ms

REAKTIONSZEIT



3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS

PANEL




HDR10

BRILLIANZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA2708-4K-HD ist ein 27"-UHD-Monitor mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die optimale Bildschirmleistung und die komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern werden durch die variable Bildwiederholrate, die Eye-Care-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen gewährleistet. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

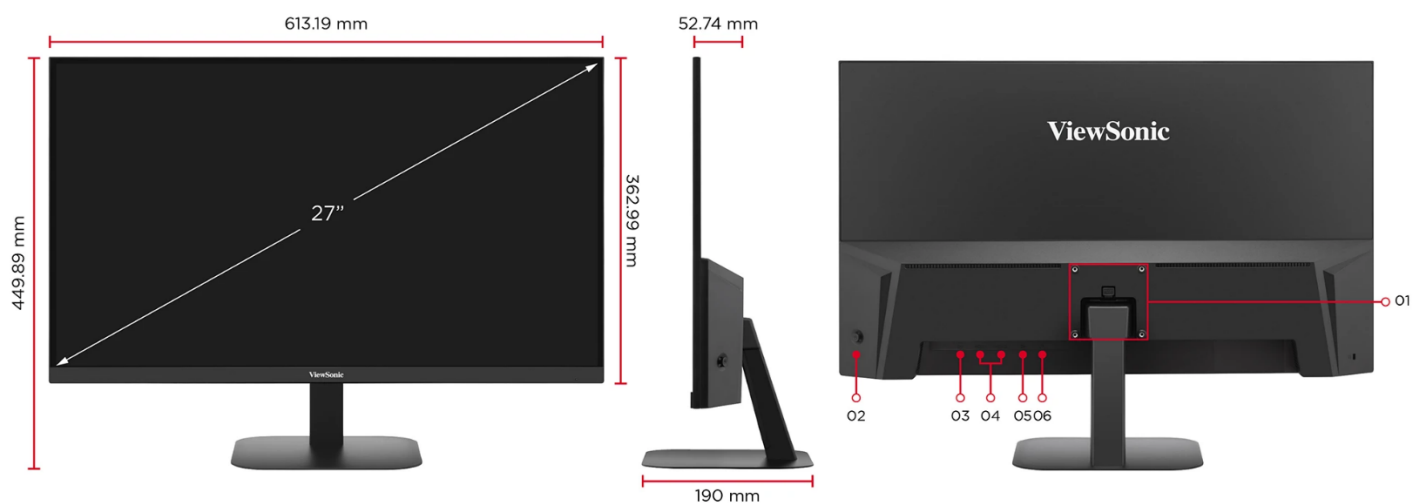

01) VESA 75 x 75mm
02) Joy Key

03) Stromversorgung
04) 2x HDMI

05) DisplayPort
06) Audio Out

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VA2708-4K-HD (VS19991)

Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	597mm x 336mm
Pixelabstand	0,155 x 0,155mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @60Hz
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1200:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	10 bit (8 Bit + FRC) / 1,07 Mrd.

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	1x v1.4
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	Nein
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

HDR10, ECO Mode, Eye ProTech, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+15
Drehen (°)	nein
Rotieren (Pivot)	nein
Höhenverstellbarkeit	nein
VESA Wandmontage (mm)	75 x 75
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Hoch, Rechts, Runter, Links, Power
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern 12V / 3A
Verbrauch typisch	28 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	26 Watt
Verbrauch ECO (min.)	21 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 26 / HDR: 30
Energieeffizienzklasse	SDR: F / HDR: G

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE-EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VA2708-4K-HD	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v2.0 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613,19 x 449,89 x 190 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613,19 x 362,99 x 53 mm
Abmessungen Karton	676 x 458 x 107 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	4,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,3 Kg
Versandgewicht	5,5 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702716 7
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe