

Hauptmerkmale

- 3 Seiten rahmenlos
- HDMI- und DisplayPort Eingänge
- SuperClear® VA-Technologie
- Ergonomischer Standfuß
- HDR10
- Blaublichtfilter, Flimmerfrei

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

4 ms

REAKTIONSZEIT

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

SuperClear® VA

PANEL


HDR10

BRILLIANZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG3208-4K ist ein 3 Seiten rahmenloser 32 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® VA-Technologie und einer 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten liefert der VG3208-4K gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG3208-4K kommt in einer praktischen Verpackung, die einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau bietet. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten das Business-Profipaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse

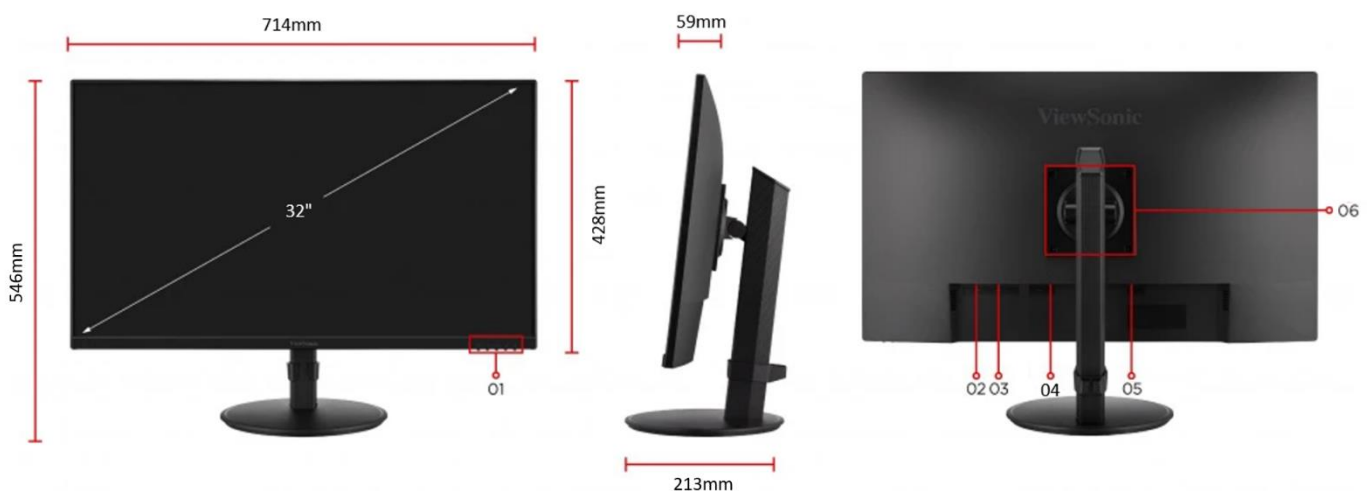

01) Bedientasten
02) 2x DisplayPort

03) 2x HDMI
04) Audio Out

05) Stromversorgung
06) VESA 100x100mm

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	VG3208-4K
Bilddiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	697mm x 392mm
Pixelabstand	0,182 x 0,182mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @60Hz
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	250cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	3000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 Bit / 16,7 Mio.
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	2x v1.4
HDCP	2.2
AUDIO	
Lautsprecher	Nein
Audio-Out	1x (3,5mm)
FEATURES	
ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung	
ERGONOMIE	
Neigen (°)	-4/+20
Drehen (°)	360 (+/-180)
Rotieren (Pivot)	Nein
Höhenverstellbarkeit	0-90 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern – 12V
Verbrauch typisch	40 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	33 Watt
Verbrauch ECO (min.)	25 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 32 / HDR: 37
Energieeffizienzklasse	SDR: F, HDR: G
ZERTIFIZIERUNGEN	
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend
LIEFERUMFANG	
VG3208-4K	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v2.0 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	714 x 546 x 213 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	714 x 427 x 59 mm
Abmessungen Karton	865 x 515 x 147 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7,9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	5,5 Kg
Versandgewicht	9,8 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702727 3
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 26.04.2024