

Hauptmerkmale

- Ultrakompakter RGB-Laserprojektor
- Sehr gute Farbleistung mit 100% BT.2020
- Harman Kardon-Lautsprecher
- Automatischer H/V-Keystone, Autofokus
- Deckenprojektion
- Wi-Fi-Bildschirm spiegeln, USB-C-Streaming
- Bluetooth-Konnektivität



2200 RGB Laser Lumen

HELLIGKEIT

+/-40°

KEYSTONE

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

1:1,2

PROJEKTIONSVERHÄLTNIS


7 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der M10E setzt mit seiner RGB-Lasertechnologie einen neuen Standard für tragbare Projektoren und bietet eine kinoähnliche audiovisuelle Leistung in einem kompakten Design. Er bietet eine 100 % Abdeckung des BT.2020-Farbraums mit einer Helligkeit von 2.200 RGB-Laser-Lumen. Der M10E Projektor bietet ein 120-Zoll-Display in 1080p Full HD, ergänzt durch einen leistungsstarken Harman Kardon-Lautsprecher für ein unvergleichliches Heimkinoerlebnis. Die automatischen H/V-Keystone-Funktion und der Autofokus bieten sofortigen Kinogenuss. Sein schlankes und minimalistisches Design verbindet Form und Funktion und ermöglicht breitere Projektionswinkel und Deckenprojektionen ohne zusätzlichen Ständer. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme mit Leichtigkeit dank vielseitiger Anschlussmöglichkeiten wie integriertem Wi-Fi für kabellose Bildschirm spiegeln und USB-C für die direkte Anzeige von Inhalten von Ihren mobilen Geräten, einschließlich des neuesten iPhone 15.

Anschlussbelegung

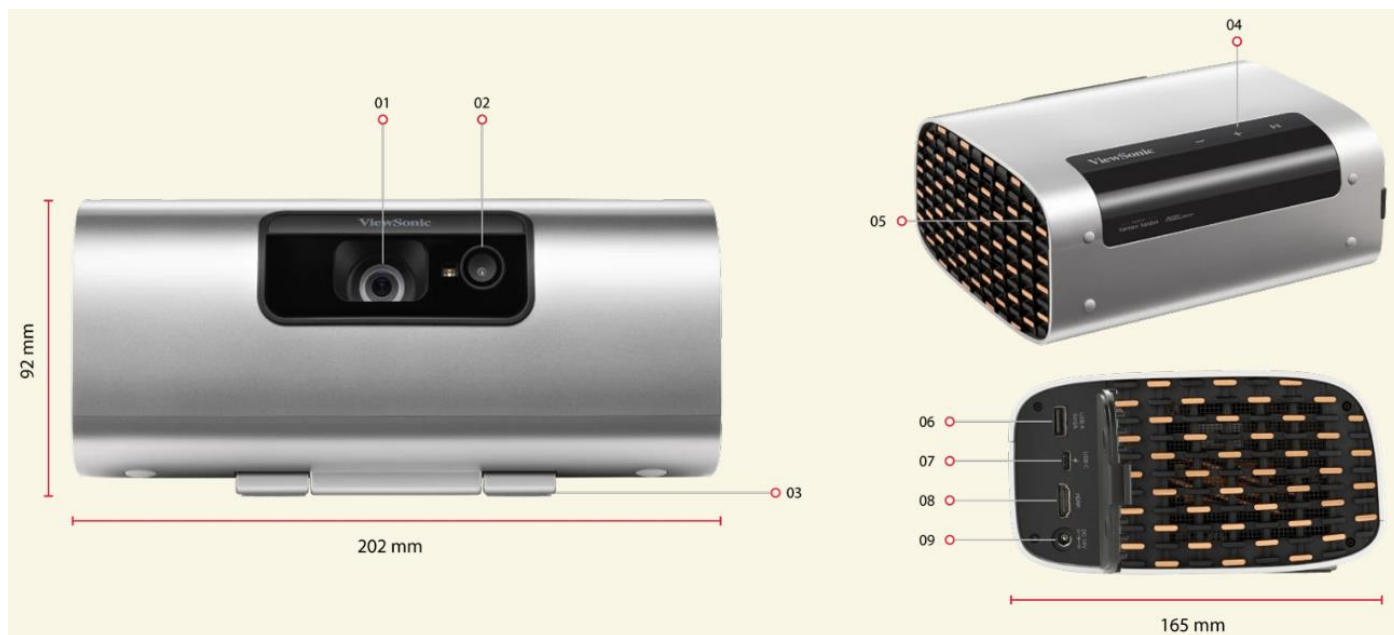

01 Projektionslinse
02 Autofokuskamera

03 Justierfuß
04 Touchpad

05 Einschaltknopf
06 USB-A

07 USB-C
08 HDMI

09 DC-In

Technische Daten

Spezifikation M10E	
Projektionssystem	0,23" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
Helligkeit	550 ANSI Lumen 2200 RGB Laser Lumen
Kontrastverhältnis	3.500.000:1
Farben	1.07 Mrd
Lichtquellentyp	RGB Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 Betriebsstunden (Normal) ≥ 30.000 Betriebsstunden (Eco)
Linse	F=2.1, f=6.2451 mm
Projektionsversatz	100%+/-5%
Projektionsverhältnis	1,2
Optischer Zoom	Fix
Digitaler Zoom	0,8x-1,0x
Bildgröße	40"-180"
Projektionsdistanz	1,06m-4,78m (100"@2,66m)
Trapezkorrektur	H: +/-40°, V: +/-40°
Autofokus	Ja
Betriebsgeräusch (Normal)	29dB
Betriebsgeräusch (Eco)	26dB
Lokaler Speicher	16GB (12GB verfügbar)
Input Lag	176ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) bis 4K UHD(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHD
Horizontale Frequenz	15K-135KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
Input	
HDMI	1x (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
USB Typ C	1x (5V/2A)
USB Typ A	1x USB 2.0 Reader
Bluetooth 4.2	1x (Audio In)
Wifi	1 (5Gn)
Output	
Bluetooth 4.2	1x (Audio Out)
Lautsprecher	1x 7W Cube
USB Typ A (Stromversorgung)	1x USB2.0 - 5V/ 2A, gemeinsam mit USB-A Input)
Steuerung	
USB Typ A (Service))	1x USB2.0 - 5V/ 2A, gemeinsam mit USB-A Input)

Features	
BT.2020 Farbraum, MEMC (Frame-Interpolation), HDR, HLG, SonicExpert (harman/kardon), SonicMode, 360° Neigungswinkel Projektion, 4-Ecken-Anpassung, Automatische Trapezkorrektur, Automatischer Fokus, Motorisierter Fokus, Stativ-Loch, Wifi, USB-Leser, Preload-Muster, Automatisches Einschalten - HDMI-CEC-Funktion, Automatisches Einschalten - Direktes Einschalten, Smart Energy - Automatisches Ausschalten, Intelligente Energie - Sleep-Timer, Smart Energy - Stromsparen, Sofort ein, Sofortiges Ausschalten, Zertifizierung für Low Blue Light, Modus für große Höhen, Versiegelte optische Einheit, FW-Upgrade per OTA, Bluetooth-Lautsprecher, vCastSender, Drahtlos spiegelnde Anzeige, App-Store	
Sonstiges	
Versorgungsspannung	Netzteil: Input: 100~240V AC Output: 19VDC / 4.74A
Leistungsaufnahme	Betrieb: 51,3W Standby: ≤0,5W
Betriebstemperatur	0~35°C
Karton	Bedruckte Box
Nettogewicht	1,36kg
Versandgewicht	2,6kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	202x165x92mm
Abmessungen (BxHxT) Verpackung	340x220x140mm
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Ungarisch, insgesamt 24 Sprachen	
Sprachen Benutzerhandbuch: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
EAN Code	076690702697 9
Ursprungsland	China
Verpackungsinhalt	
Beamer M10E	1x
Netzkabel	1x
USB-C Kabel	1x (1m)
Fernbedienung	1x
Schnellstartanleitung	1x
Garantie	
Herstellergarantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return [inkl. Lichtquelle]

Datenstand: 29.01.2024