



## BF 30 R

Art. No. 2530 – 4 Ω



**3 cm (1,2") Breitbandlautsprecher** mit breitem, ausgewogenem Frequenzgang und sehr guter Tieftonwiedergabe. Mit kräftigem Neodym-Antrieb. Geeignet für Anwendungen, die zugleich geringe Abmessungen und gute Musik- und Sprachwiedergabe fordern.

**3 cm (1.2") fullrange speaker** with a wide and balanced frequency response and very good lowrange reproduction. With powerful Neodymium driver. Suitable for applications where slim construction and good music and speech reproduction are requested.

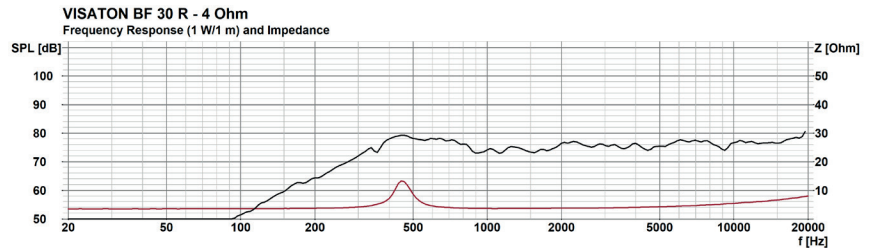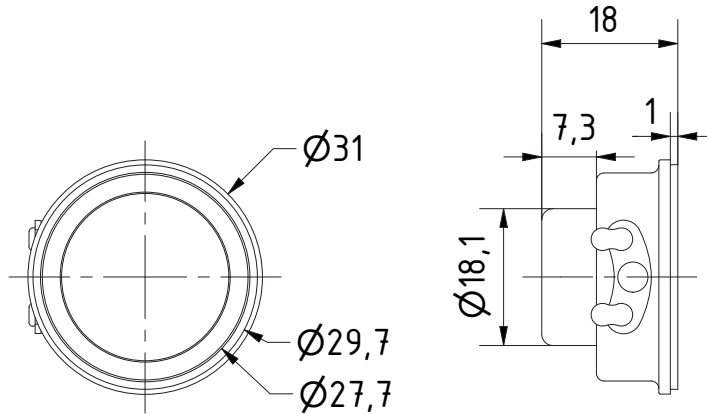

### Technische Daten / Technical Data

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Nennbelastbarkeit            |                 |
| Rated power                  | 2 W             |
| Impedanz                     |                 |
| Impedance                    | 4 Ω             |
| Übertragungsbereich (-10 dB) |                 |
| Frequency response (-10 dB)  | 240-20000 Hz    |
| Mittlerer Schalldruckpegel   |                 |
| Mean sound pressure level    | 77 dB (1 W/1 m) |
| Resonanzfrequenz             |                 |
| Resonant frequency           | 380 Hz          |
| Anschluss                    | Lötösen         |
| Terminal                     | Solder lugs     |
| Gewicht netto                |                 |
| Net weight                   | 18 g            |