


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>253831-sr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung         | <b>3-Wegekupplung TopTaurus2 Gummi mit Deckelband nat LED IP54 rot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langbeschreibung    | 3-Wegekupplung TopTaurus2 Gummi mit Deckelband<br>Farbe Gehäuse/Anschlussabdeckung: schwarz/rot<br>Kontaktträger: Polyamid<br>fertig verdrahtet auf 3-polige Anschlussklemme (PH1)<br>Schutzleitersystem: österr./deutsches System (Typ F - mit Schutzleiterbügel)<br>Kontakte: vernickelt<br>250V~ / 16A / 2P+E<br>ausenliegende Zugentlastung mit Überwurfmutter; mit LED<br>Betriebsspannungsanzeige für erschwerte Bedingungen<br>Schutzart: IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399620096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nettogewicht        | 0,383 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungsmenge    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mindestbestellmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0                            | EC001327                 |
| Ausführung                          | Kupplung CEE 7/3 (Typ F) |
| Werkstoff                           | Gummi                    |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | Ja                       |
| Schutzart (IP)                      | IP54                     |
| Steckrichtung                       | gerade                   |
| Anschluss technik                   | Schraubklemme            |
| Farbe                               | rot                      |
| Polzahl                             | 3                        |
| Nennspannung                        | 250 V                    |
| Nennstrom                           | 16 A                     |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| K (Kabel Ø)         | 6-19 mm               |
| Leitung flexibel    | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben    | 50 Ncm                |
| Gehäuseschrauben    | 160 Ncm               |
| Zugentlastung       | 400 Ncm               |
| Abmantellungsänge   | 30 mm                 |
| Abisolierlänge      | 7 mm                  |
| Umgebungstemperatur | -5 – 40 °C            |

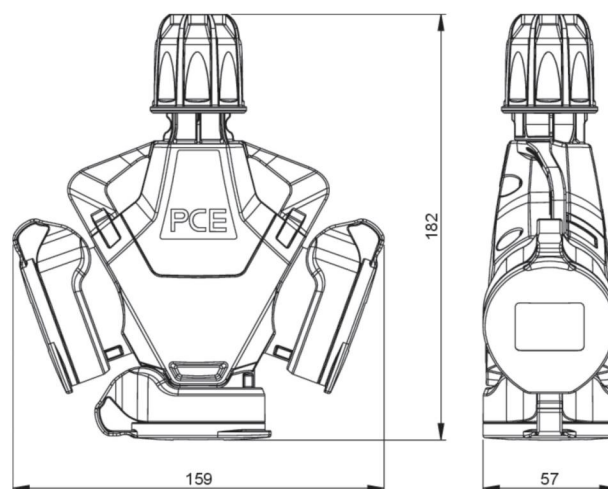

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=253831-sr>