


Artikel-Nr.	253832-src
Bezeichnung	3-Wegekupplung TopTaurus2 Gummi mit Klappdeckel nat SH LED IP54 rot
Langbeschreibung	3-Wegekupplung TopTaurus2 Gummi mit Klappdeckel Farbe Gehäuse/Anschlussabdeckung: schwarz/rot Kontaktträger: Polyamid fertig verdrahtet auf 3-polige Anschlussklemme (PH1) Schutzleitersystem: österr./deutsches System mit Shutter (Typ F - mit Schutzleiterbügel) Kontakte: vernickelt 250V~ / 16A / 2P+E ausenliegende Zugentlastung mit Überwurfmutter; mit LED Betriebsspannungsanzeige für erschwerte Bedingungen Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399620294
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,383 kg
Verpackungsmenge	5
Mindestbestellmenge	5

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Gummi
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	rot
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6-19 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Kontaktschrauben	50 Ncm
Gehäuseschrauben	160 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantellungsänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-5 – 40 °C

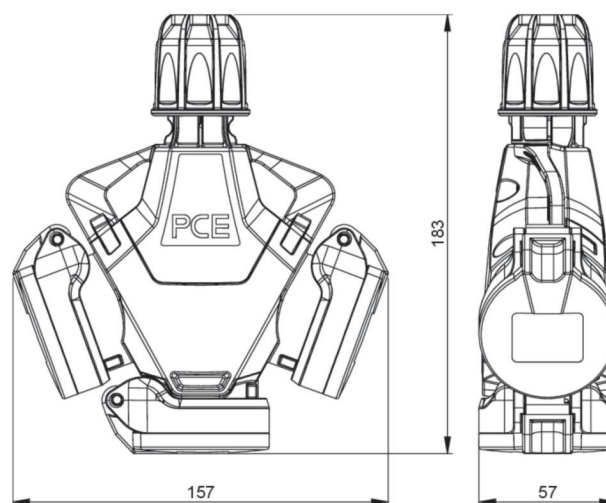

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=253832-src>