


## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>253842-ss</b>
Bezeichnung	<b>3-Wegekupplung TopTaurus2 Vollgummi mit Klappdeckel mit LED IP54 schwarz</b>
Langbeschreibung	3-Wegekupplung TopTaurus2 Vollgummi mit Klappdeckel Farbe Gehäuse/Anschlussabdeckung: schwarz/schwarz Kontaktträger: TPE fertig verdrahtet auf 3-polige Anschlussklemme (PH1) Schutzleitersystem: österr./deutsches System (Typ F - mit Schutzleiterbügel) Kontakte: vernickelt 250V~ / 16A / 2P+E aussenliegende Zugentlastung mit Überwurfmutter; mit LED Betriebsspannungsanzeige für erschwerete Bedingungen Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399619854
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,383 kg
Verpackungsmenge	5
Mindestbestellmenge	50

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Vollgummi
Für erschwerete Bedingungen nach VDE	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6-19 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	50 Ncm
Gehäuseschrauben	160 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-5 – 40 °C

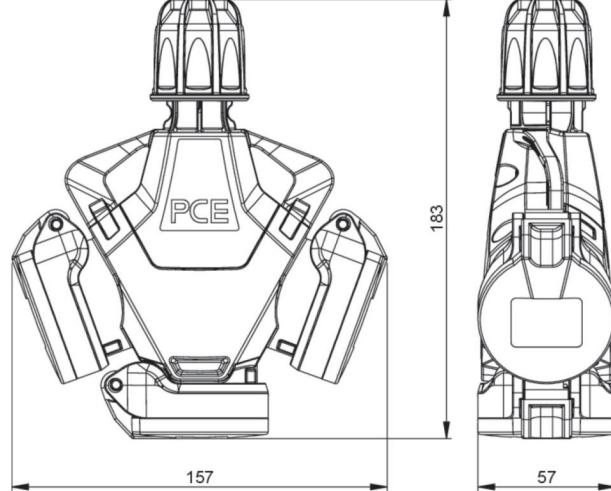

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=253842-ss>