

37313 FLUXY LED IP44 GN

LED-Tischleuchte

5905339373137



Kanlux FLUXY LED ist eine Art kabellose Multifunktions-Tischleuchte. Sie hat ein sehr modernes und elegantes Design, ist leicht und einfach zu transportieren und eignet sich dank der Schutzklasse IP44 ideal für den Innen- und Außenbereich. Sie können die Kanlux FLUXY-Lampe mit einer einzigen Taste bedienen (Ein/Aus/Dimmfunktion) und über einen USB-C-Anschluss aufladen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grün

Einbauort: Auf Untergrund

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Dimmen nur über eine interne Elektronik möglich: ja

Einschalter: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Höhe (mm): 260

Durchmesser [mm]: 110

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 3,7 DC 18650 ACCU

Maximale Leistung [W]: max 1,7

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: max 140

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Lichtausbeute (lm/W): max 82

Akkumulator (Typ): 18650

Akkumulator (Parameter): Li-Ion 1800mA

Gehäusematerial: Kunststoff, Metall

IP-Klasse (Schutzart): 44

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12


Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 336

37313 FLUXY LED IP44 GN

LED-Tischleuchte

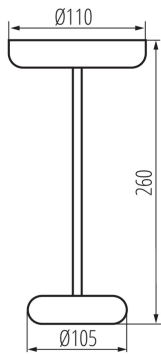

Grammatur [g]: 480

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 27

Kartongewicht [kg]: 5.76

Kartonbreite [cm]: 36

Kartonhöhe [cm]: 30

Kartonlänge [cm]: 48

Kartonvolumen [m³]: 0.05184

