

## 36322 INITA LED IP54 R

LED-Tischleuchte

5905339363220



Kanlux INITA LED ist eine neue Art von kabelloser Multifunktions Tischleuchte. Das Metallgehäuse, die weiche, matte Textur und die solide Farbe sind nur einige ihrer Qualitäten. Sie können die Kanlux INITA-Lampe mit einer einzigen Taste bedienen (Ein-/Aus-/Dimmfunktion) und sie über einen USB-Anschluss aufladen. Dank der Schutzart IP54 können Sie diese Lampe auch mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Sie können die Kanlux INITA-Tischleuchte schnell und einfach demontieren und in Ihr Gepäck packen, wenn Sie sie auf eine Reise mitnehmen möchten. Die Kanlux INITA können nicht mit einem Schnellladekabel aufgeladen werden - Verwenden Sie für die Aufladung: 5V DC, 1A.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** rot

**Einbauort:** Auf Untergrund

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Dimmen nur über eine interne Elektronik möglich:** ja

**Einschalter:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Höhe (mm):** 369

**Durchmesser [mm]:** 110

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 3,7 DC 18650 ACCU

**Maximale Leistung [W]:** max 1,2

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Abdeckungsmaterial:** Aluminiumlegierung

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** max 165

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 25000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Lichtausbeute (lm/W):** max 138

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -10+35

**Akkumulator (Typ):** 18650


**Akkumulator (Parameter):** Li-Ion 1800mA

**Gehäusematerial:** Metall

**IP-Klasse (Schutzart):** 54

## 36322 INITA LED IP54 R

### LED-Tischleuchte

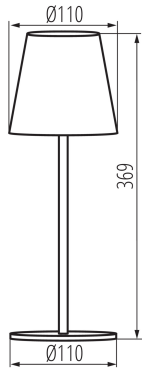

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 6  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 6  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 664  
**Grammatur [g]:** 830  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 776  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 28  
**Kartongewicht [kg]:** 4.98  
**Kartonbreite [cm]:** 25.5  
**Kartonhöhe [cm]:** 30  
**Kartonlänge [cm]:** 36  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.02754