



***Kanlux***

**NEUE SERIE  
VON HERMETISCHEN  
LEUCHTEN**

**Kanlux  
MAH PRO**



# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

up to  
**170**  
lm/W

**Hohe Lichtausbeute**  
von bis zu 170 lm/W.



**Qualität** mit einer  
Garantie.

Die Standardgarantie beträgt 5 Jahre (50 000h). Auch erhältlich Version mit einer 7-jährigen Garantie (100.000h).

**IP**  
**65**

**Hohe Schutzart** IP65.

**IK**  
**08**

**Hohe Widerstandsfähigkeit**  
gegen mechanische  
Beschädigungen IK08.

Garantie gemäß den Bedingungen der  
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist.



# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

### SWITCH POWER

einstellbar in Leistung und Lichtleistung (4 Einstellungen) ca. 60% / 70% / 90% / 100% Leistung / Lichtleistung.

### MARKENKOMPONENTEN

Hochwertiges TRIDONIC-Netzteil und EVERLIGHT-LEDs.





# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

kann mit einem

### BEWEGUNGSMELDER

ausgestattet werden

(Zubehör zur Selbstmontage).

### Sensor-Eigenschaften:

- wird in hermetischen Leuchten verwendet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung,
- hat eine **Master-Slave-Funktion** (d.h. die erste oder erste und letzte Leuchte schaltet die gesamte Lichtlinie ein und aus),
- **5 Jahre Garantie**


Betriebsdauer: **5s/30s/90s/5min/20min/30min**

Empfindlichkeit der Detektion: **100%/75%/50%/25%**

Lichtintensität: **2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/Deaktiviert**

Erfassungsbereich: **3-10m in 3m Höhe**

PLATZ FÜR  
BEWEGUNGSMELDER

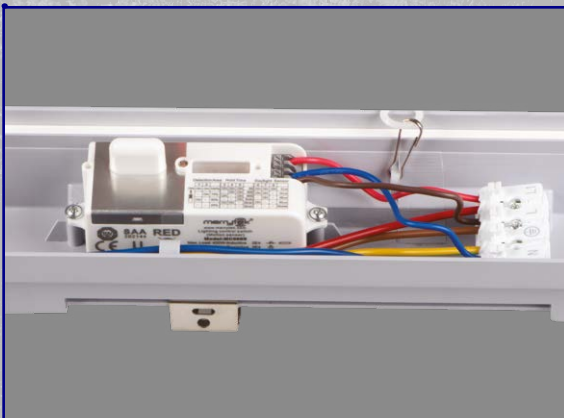

**38144**  
**MAH PRO SENSOR**



Garantie gemäß den Bedingungen der  
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist.



# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

schneller und  
**einfacher Zugang**  
zum Inneren  
der Leuchte




RILLEN FÜR DIE  
MONTAGE DER  
LEUCHTE  
VON UNTEN

HALTERUNGEN BIS ZU  
14,5 CM VERSTELLBAR




## Kanlux MAH PRO

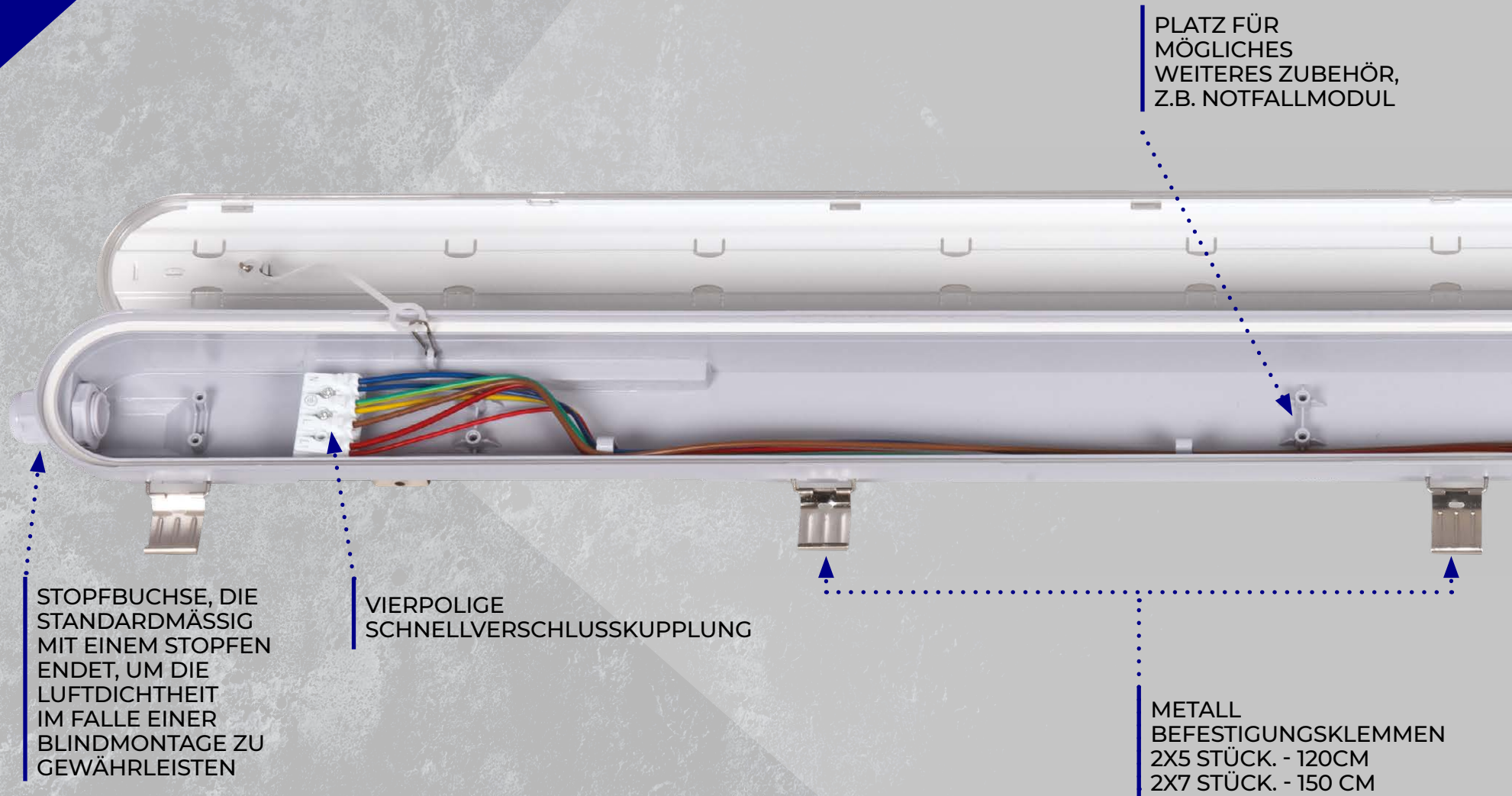



## Kanlux MAH PRO

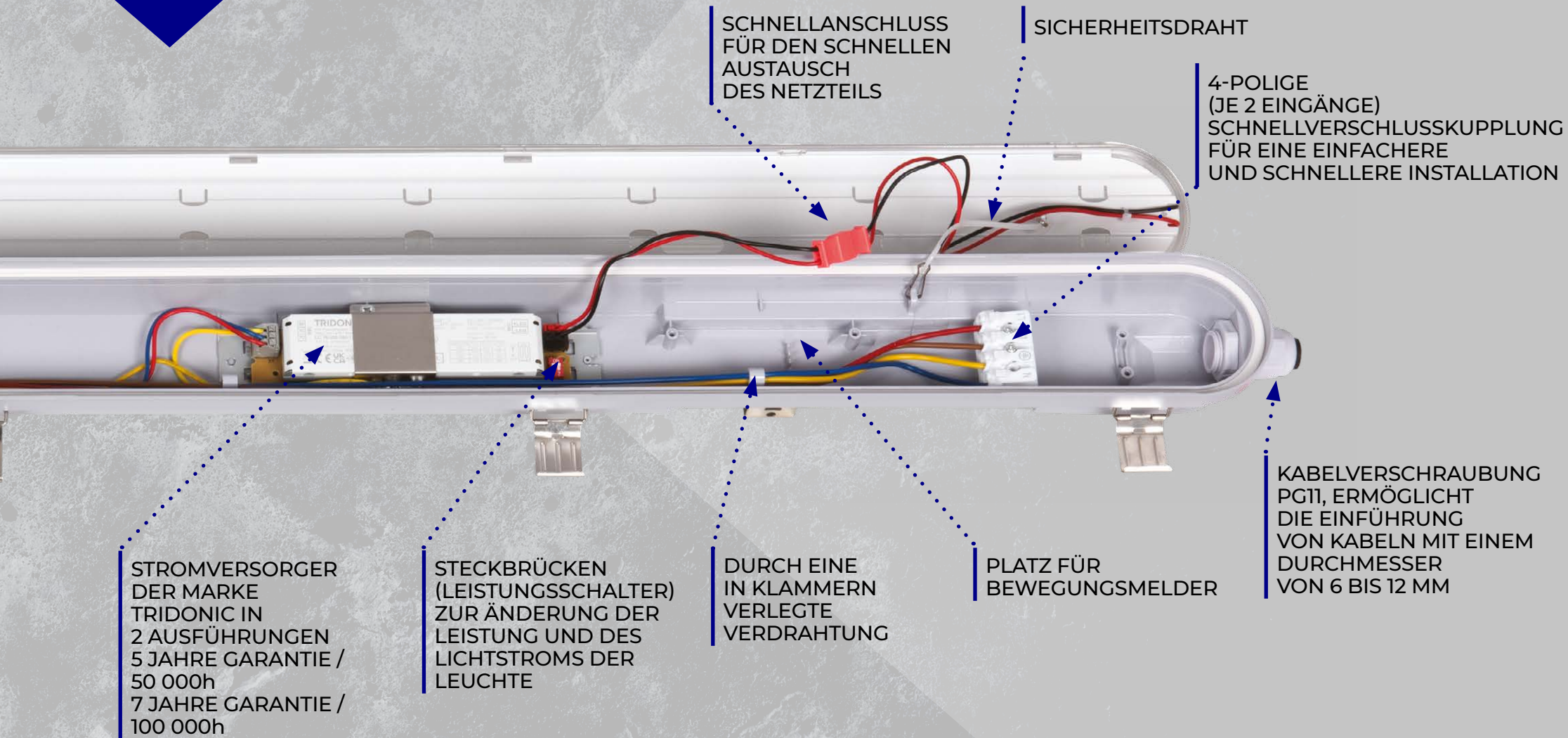




# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

### Möglichkeit des **Durchschleifens**

220-240V~  
50Hz

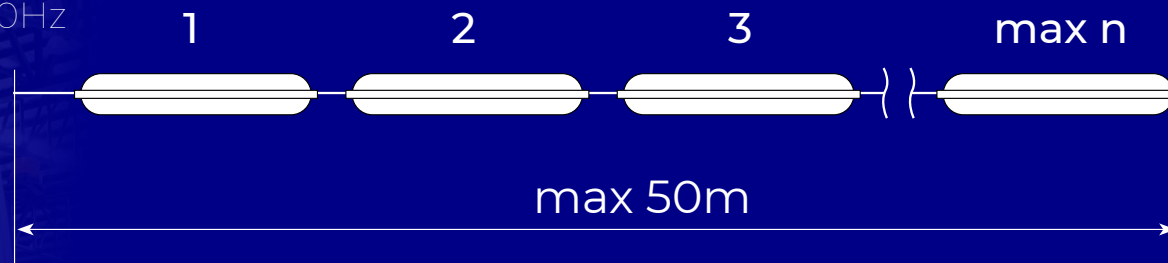

$\Sigma 1+2+3+...+n \leq$  MAH PRO...38W - 12 Stk.  
MAH PRO...52W - 8 Stk.



zweiseitige  
Kabelverschraubung





# Kanlux

**Kanlux MAH PRO**  
Anwendung der Leuchte:  
**Industriegebäude,  
Lager- und  
Produktionshallen,  
Fabriken, Garagen,  
Keller.**



# Kanlux

## Kanlux MAH PRO



**38140** MAH PRO 38W 12R-NW



22W  
27,5W

**3750**  
**4550**

50 000h

**38142** MAH PRO Y 38W 12R-NW



34,5W  
38W

**5600**  
**6100**

100 000h

**38141** MAH PRO 52W 15R-NW



29,5W  
37W

**5000**  
**6200**

50 000h

**38143** MAH PRO Y 52W 15R-NW



44,5W  
52W

**7300**  
**8400**

100 000h

### ZUBEHÖR

**38144** MAH PRO SENSOR


Nennspannung: **220-240 AC**

Gehäusematerial und Farbe: **Polycarbonat, grau**


Material des Diffusors: **Polykarbonat**

Material des Clips: **rostfreier Stahl**

Lichtfarbe: **weiß /4000K/**

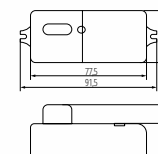

MAH PRO SENSOR

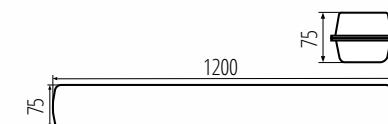

MAH PRO 38W 12R-NW  
MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW  
MAH PRO Y 52W 15R-NW



GARANTIE GEMÄSS DEN BEDINGUNGEN  
DER GARANTIEERKLÄRUNG AUF DER WEBSITE