

LED- Deckenleuchte

5905339333476



Kanlux BENO LED ist eine Serie von Wand- und Deckenleuchten mit oder ohne Bewegungssensor. Die hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse ist durch IP54 gewährleistet. Die LED-Leuchte BENO kann sowohl im Innenbereich (Bad, Küche, Wohnraum), als auch im Außenbereich (Fassade) schnell und unkompliziert montiert werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: graphit

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: ja

Länge [mm]: 260

Breite [mm]: 260

Höhe (mm): 55

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 1920

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 2900

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 20000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50


Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 80


Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Gehäusematerial: Kunststoff

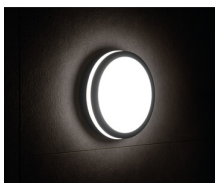

33347 BENO 24W NW-L-SE GR

LED- Deckenleuchte

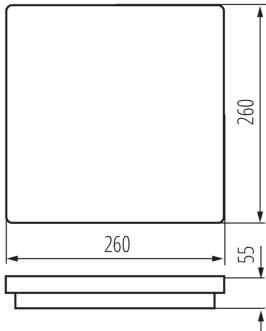

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷1,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5-5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 2/10/50/off

IP-Klasse (Schutzart): 54

Reichweite des Sensors [m]: max 4.5

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 660

Grammatur [g]: 870

Länge der Einzelverpackung [cm]: 26.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 26.5


Kartongewicht [kg]: 8.7

Kartonbreite [cm]: 33

Kartonhöhe [cm]: 29

Kartonlänge [cm]: 55

Kartonvolumen [m³]: 0.052635

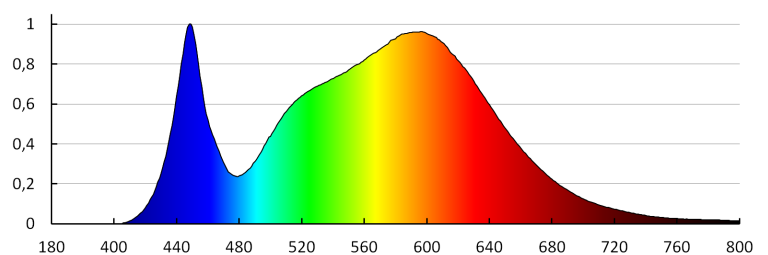

33347 BENO 24W NW-L-SE GR

LED- Deckenleuchte

