



Einhell

CLASSIC



Akku-Stichsäge

TC-JS 18/70 Li (1x2,5Ah)

Art.-Nr.: 4321280

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825679519

Die Einhell Akku-Stichsäge TC-JS 18/70 Li (1x 2,5 Ah) bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Als Mitglied der Power X-Change-Familie bietet sie eine hohe Flexibilität bei diversen Arbeiten. Mit einer Leerlaufdrehzahl von 2.700 U/min ermöglicht sie präzise Schnitte bis zu 70 mm tief in Holz und 8 mm in Stahl. Für einen schnellen Sägefortschritt sorgt der zuschaltbare Pendelhub. Die T-Schaft-Aufnahme ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Für beste Sicht beim Arbeiten sorgen die Staubabblasfunktion und der Absauganschluss. Geliefert wird mit 1x 2,5 Ah Power X-Change Akku, 1x Ladegerät, 1x Stichsägeblatt für Holz, 1x Absaugadapter und 1x Innensechskantschlüssel.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Pendelhubfunktion für schnellen Sägefortschritt
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staubabblasfunktion für beste Sicht
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schützt das Werkstück
- Inkl. Spanreißschutz für ausrissfreie Schnitte
- Inkl. Absauganschluss für einen sauberen Arbeitsplatz
- Innensechskantschlüssel zur Schnittwinklereinstellung bis 45°
- Inkl. 1x 2,5 Ah Power X-Change Akku und Ladegerät





Technische Daten

- Akku	18 V 2500 mAh Li-Ion
- Ladezeit	50min
- Netzanschluss des Ladegeräts	200-250 V 50-60 Hz
- Leerlaufdrehzahl	2700 min ⁻¹
- Hubhöhe	20 mm
- Schnitttiefe in Holz	70 mm
- Schnitttiefe in Kunststoff	10 mm
- Schnitttiefe in Stahl	8 mm
- Max. Schrägschnitte	45 °
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja
- Anzahl Akkus	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	2.12 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.11 kg
- Maße Einzelverpackung	243 x 175 x 243 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	14 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2472 5124 6000

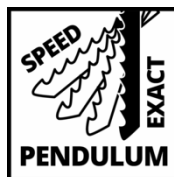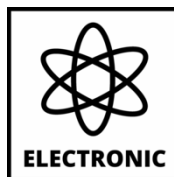

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC Battery Protector
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4140151
EAN-Code: 4006825670844
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



 
2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Stich-Sägeblatt Box 10-tlg. T
Stichsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49617350
EAN-Code: 4009316173503
Einhell Accessory



St-Sägebl.Set 4tg Ho/Met Akku
Stichsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49625427
EAN-Code: 4009316254271
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory



18V 3,0Ah SEALED PXC Plus A1
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (m)
1.5 Ah	7
2.0 Ah	9.5
2.5 Ah	11
3.0 Ah	14
4.0 Ah	20
5.2 Ah	30
6.0 Ah	32
8.0 Ah	40

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19mm