



PLC-Phasenkoppler KC002-923/203-500

zur Signalkopplung auf alle Phasen eines Hausanschlusses

Technische Daten

Nennwerte: 3x 22nF X2
Kapazitäts-Toleranz: $\pm 20\%$
Nennspannung: AC 440 V
Temperaturbereich: -25 bis +100 °C



Gehäuse: Dold KU 4088
4 Stck. Anschlußklemmen
(Schraubklemme M3,5)

Verguß: Epoxydharz / PU


Stempelbild

EICHHOFF
KONDENSATOREN
Phasenkoppler
KC002-923/203-500
2...40 MHz
3x 22nF X2 25/100/21-C
AC 440V 50/60Hz

Abmessungen

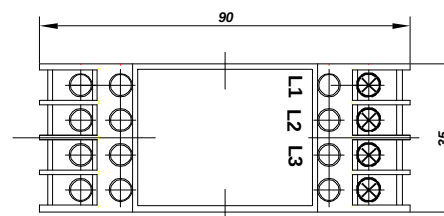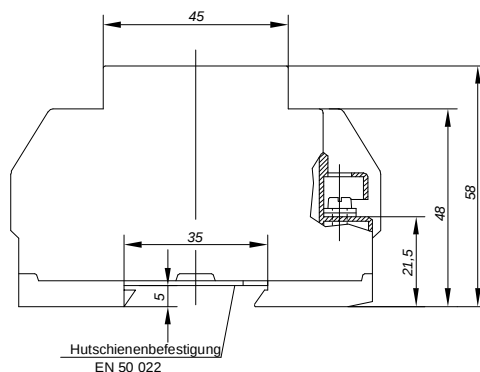

Einbauanweisung

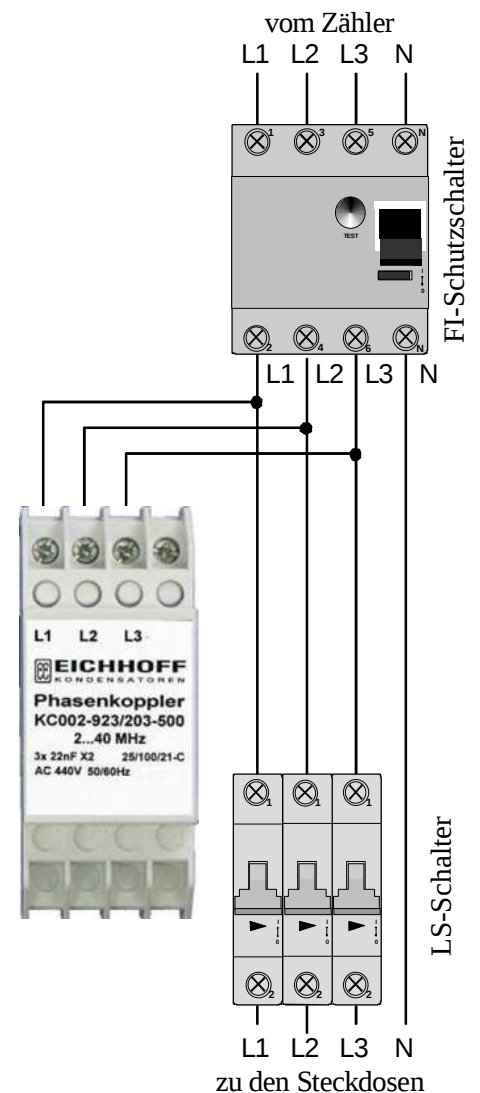

Die Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Die gültigen Sicherheitsbestimmungen für die Installation elektrischer Einrichtungen sind einzuhalten.

Weitere Informationen unter www.eichhoff.de