


# FL 50 W LED

**Mobiler Arbeitsstrahler**  
mit 50 W LED für den In- und Outdoorbereich

**Mobile work flood light**  
with 50 W LED for indoor and outdoor use

**AccuLux®**

Art.-Nr. 447481

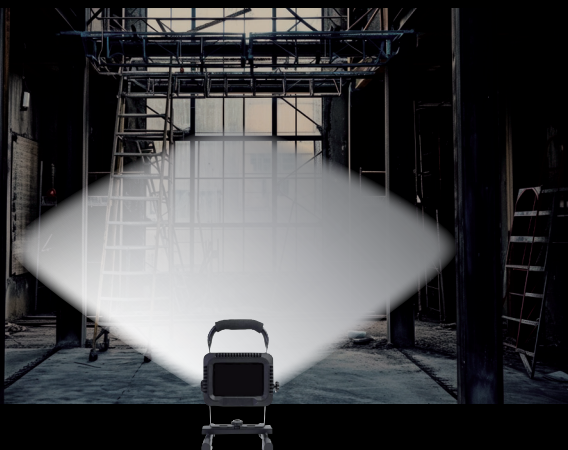

## Datenblatt/ Datasheet

### Merkmale:

- ▼ **Leichter, mobiler, kabelloser LED Strahler**
- ▼ **Stoßfestes Metall- / Kunststoffgehäuse**
- ▼ Schutzart: IP 54
- ▼ Lithium-Ionen-Akku 11,1V / 4,4Ah (**wechselbar**)
- ▼ Akku-Ladezustandsanzeige
- ▼ **Extrem hell – breite Ausleuchtung**
- ▼ **3 Leuchtstufen: ca. 1200 / 2200 / 4000 Lumen + SOS Blinkfunktion**
- ▼ Leuchtdauer: ca. 5 / 3 / 2 h
- ▼ Ladezeit: ca. 4,5 h
- ▼ Gewicht: ca. 1,45 kg
- ▼ Maße in mm: 180 x 150 x 290
- ▼ Ladekabel 1,6 m
- ▼ **4 starke Haftmagnete**
- ▼ USB-Output: Leuchte als Powerbank nutzbar

### Features:

- ▼ **Light weight, mobile, cable free LED flood light**
- ▼ **Tough metall- / plastic housing**
- ▼ Protection class: IP 54
- ▼ Lithium-Ion-Accu 11,1V / 4,4Ah (**changeable**)
- ▼ Battery level indicator
- ▼ **Extremely bright – wide illumination**
- ▼ **3 light steps: ca. 1200 / 2200 / 4000 lumens + SOS flash function**
- ▼ Operating time: ca. 5 / 3 / 2 h
- ▼ Charging time: ca. 4,5 h
- ▼ Weight: ca. 1,45 kg
- ▼ Dimensions in mm: 180 x 150 x 290
- ▼ Charging cable 1,6 m
- ▼ **4 strong magnets**
- ▼ USB-Output: lamp can be used as power bank



**Keine  
Kompromisse  
bei der  
Sicherheit!**



**Witte + Sutor GmbH**

Steinberger Straße 6 ▼ 71540 Murrhardt ▼ Tel. +49 (0) 7192/92 92-0 ▼ Fax +49 (0) 7191/92 92-50 ▼ info@acculux.de ▼ www.acculux.de