


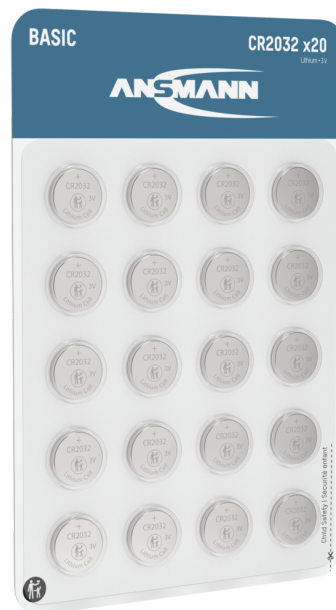

ANSMANN Lithium Knopfzelle CR2032

- Neue Range mit verbesserter Qualität, vor allem im High-Drain-Bereich (Hochstromanwendungen)
- Kleinere Blisterkarte zur Platzersparnis an der Blisterwand
- Aufdruck "ANSMANN" auf Knopfzelle
- Kapazität:
- Temperaturbereich: -20 - 60 °C
- Mindest-Haltbarkeits-Datum: 10 Jahre
- Ideal für Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

INFORMATIONEN

Produktname	Lithium Knopfzelle CR2032
Artikelnummer	1516-0221
EAN-Code	4013674199303
Zolltarifnummer	85065030000
Materialgruppe	05
Lieferumfang	20 Knopfzelle CR2032

Produkt	20 × 20 × 3 mm / 0 g
Verpackung + Produkt	145 × 220 × 5 mm / 83 g
Verpackungseinheit	20 Packs (226 × 226 × 153 mm)

