

EN  Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.

 **CAUTION:** Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.

- Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE  Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

 **VORSICHT:** Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nenngewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.

- Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.

WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

Installationsanweisungen

TV BODENSTÄNDER

(HÖHENVERSTELLBAR)


Best.-Nr.: 3345664 (SP-TVS-600)

Installation Instructions

TV FLOOR STAND

(HÖHENVERSTELLBAR)


Item No.: 3345664 (SP-TVS-600)

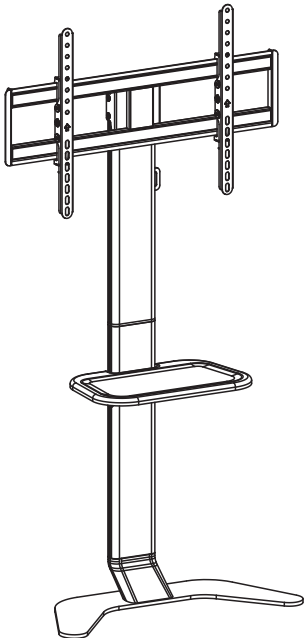


Unterstützt VESA-Halterung 100x100 200x100 200x200 300x200 400x200 300x300 400x300 400x400 600x400	218,44cm (86") MAX.  FLACH/GEBOGEN	 TV 45 kg	 Ablage 5 kg
Support VESA mount 100x100 200x100 200x200 300x200 400x200 300x300 400x300 400x400 600x400	218.44cm (86") MAX.  FLAT/CURVED	 TV 45 kg	 Shelf 5 kg

6b


An der Wand montiert
Mounted against the wall

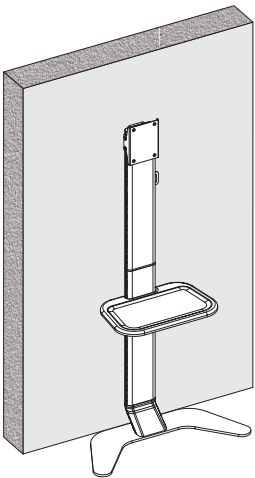


8

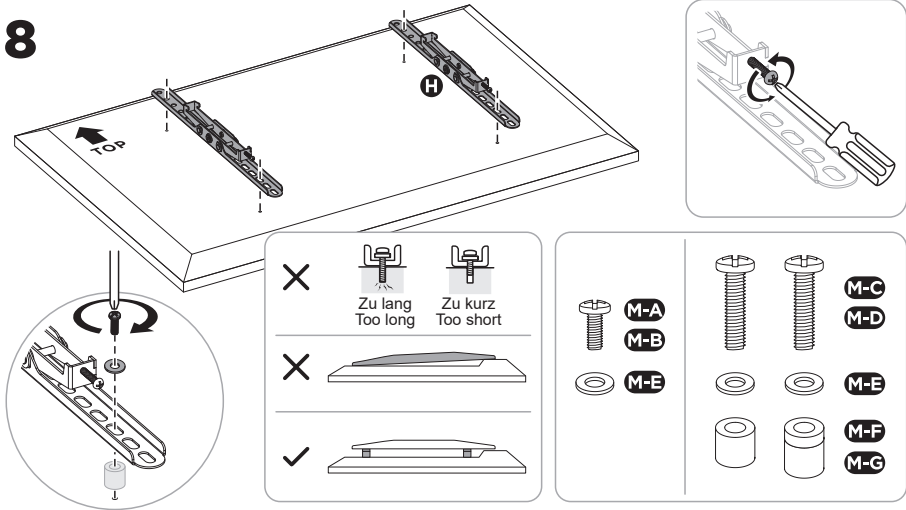


9

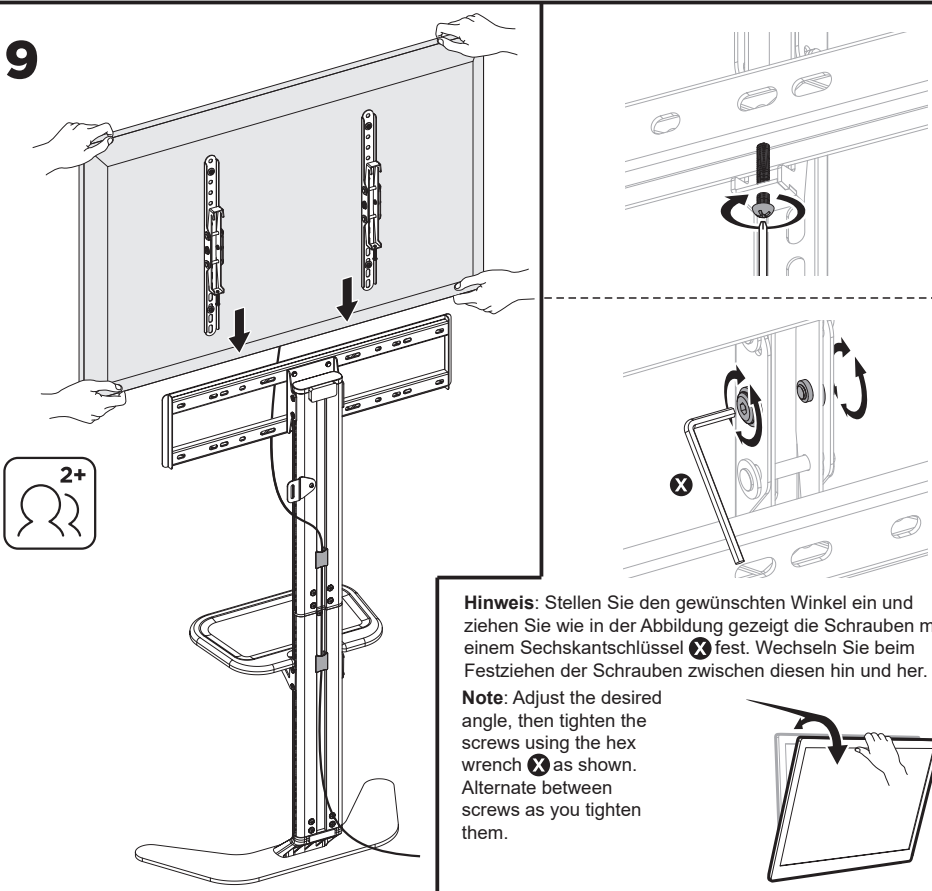

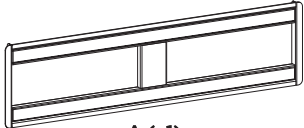

A (x1)

 

B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x2)



I (x1)



J (x1)



K (x1)



L (x1)



M (x1)



N (x2)



O (x1)



P (x4)
D8



Q (x5)
M5x10



R (x9)
M6x10



S (x4)
M8x10



T (x4)
M8x12



U (x2)
M8x25



V (x1)
ST6.3x55



W (x1)
Ø10x45



X (x1)
4mm



 
Y (x1)
5mm



M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5




M-G (x4)
Ø15xØ8x15




1

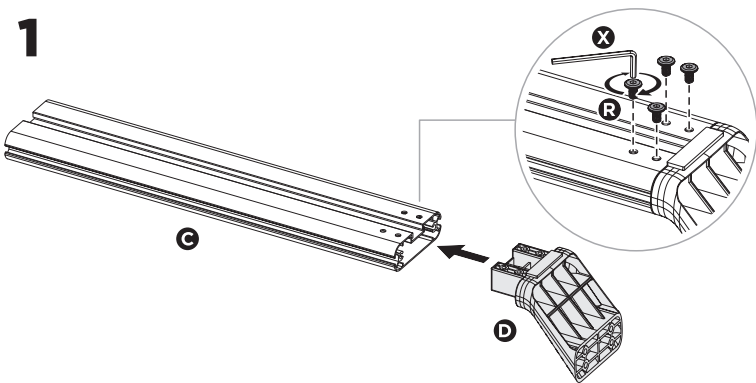

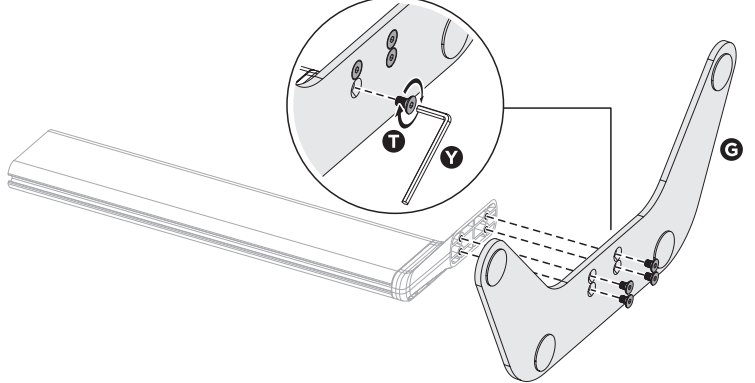


2


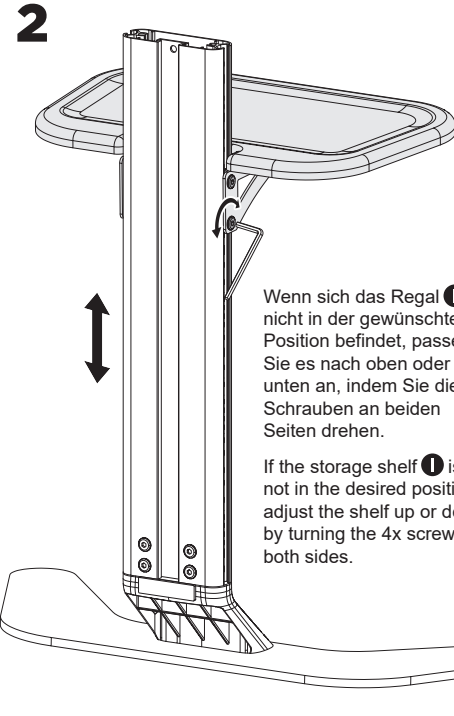


Wenn sich das Regal **1** nicht in der gewünschten Position befindet, passen Sie es nach oben oder unten an, indem Sie die 4 Schrauben an beiden Seiten drehen.



If the storage shelf **1** is not in the desired position, adjust the shelf up or down by turning the 4x screws on both sides.

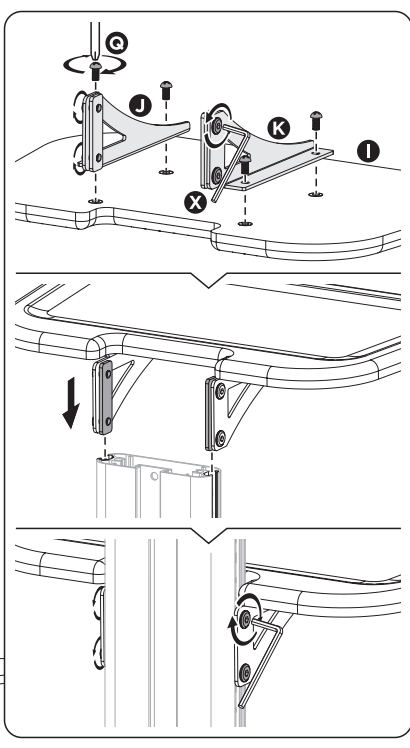

5

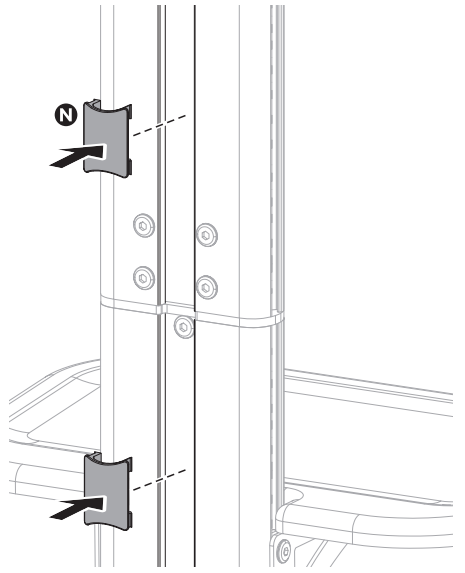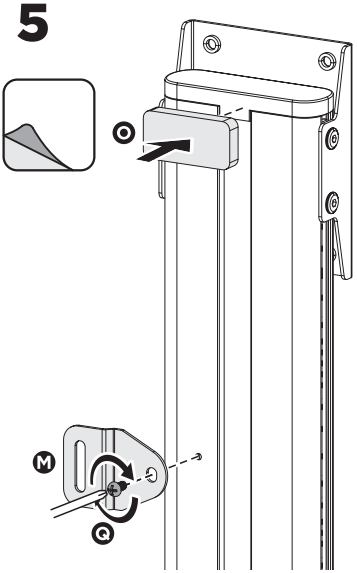



3

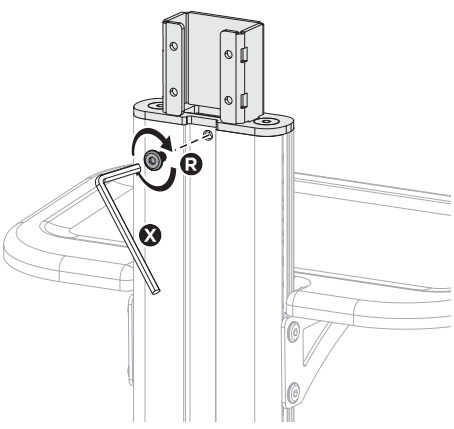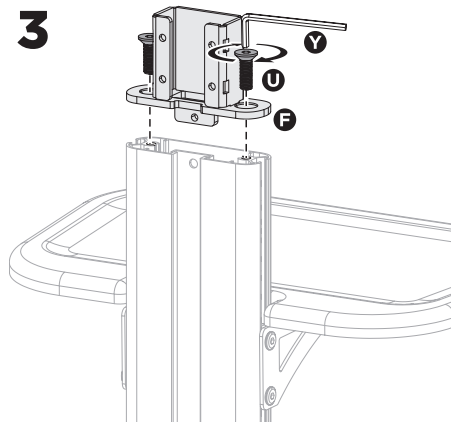

4

If the plate **E** is not in the desired position, adjust the position by turning the four screws on each side.

Wenn sich die Platte **E** nicht in der gewünschten Position befindet, passen Sie die Position an, indem Sie die vier Schrauben an beiden Seiten drehen.

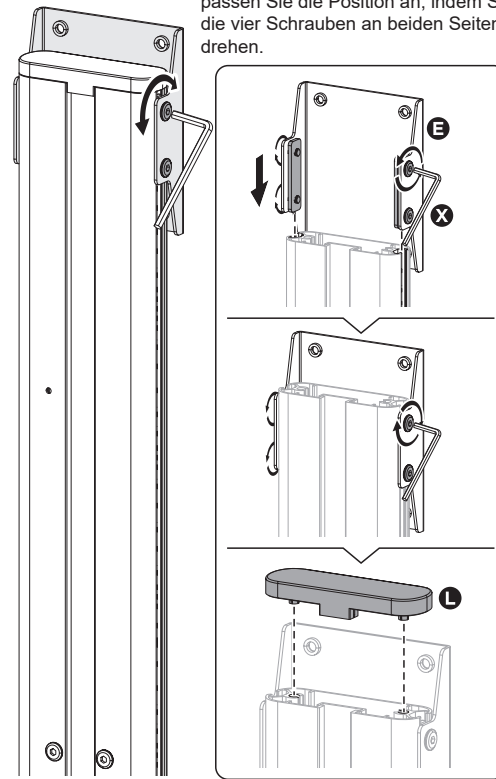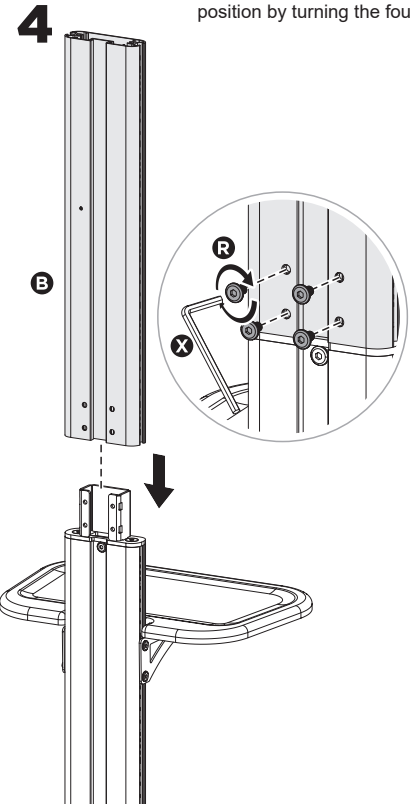

6a

An der Wand montiert
Wall-Mounted

