

LS901-4K

UHD LASER INSTALLATIONSBEAMER

Seite 1 von 2

Hauptmerkmale

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- 5.500 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 0,65-Zoll-DMD-Chip von Texas Instruments
- Kompakte Größe und geringes Gewicht reduzieren die Kosten für Transport und Installation
- Lens Shift und Keystone-Korrektur
- 360°-Projektion und Hochformat-Modus



30"-300"

BILDGRÖSSE



1,2 – 2,04

THROW RATIO



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



5.500 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



2x 15 Watt


LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der LS901-4K ist ein moderner UHD-Installationsprojektor mit 6.000 Lumen. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation bietet der LS920WU eine hohe und gleichmäßige Helligkeit mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 300". Der vertikale Lens-Shift, der 1,7-fache optische Zoom, die 360°-Projektion und der Porträtmodus sorgen für eine beeindruckende Flexibilität, die fesselnde, kreative Installationen ermöglicht - besonders ideal für Auditorien, Sitzungssäle, kommerzielle Displays, Restaurants und Sportbars. Zwei HDMI-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Inhalte in Original-4K-Qualität mit HDR/HLG-Unterstützung.

* ≥30.000 Stunden im Eco Modus. Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren.

Anschlussbelegung

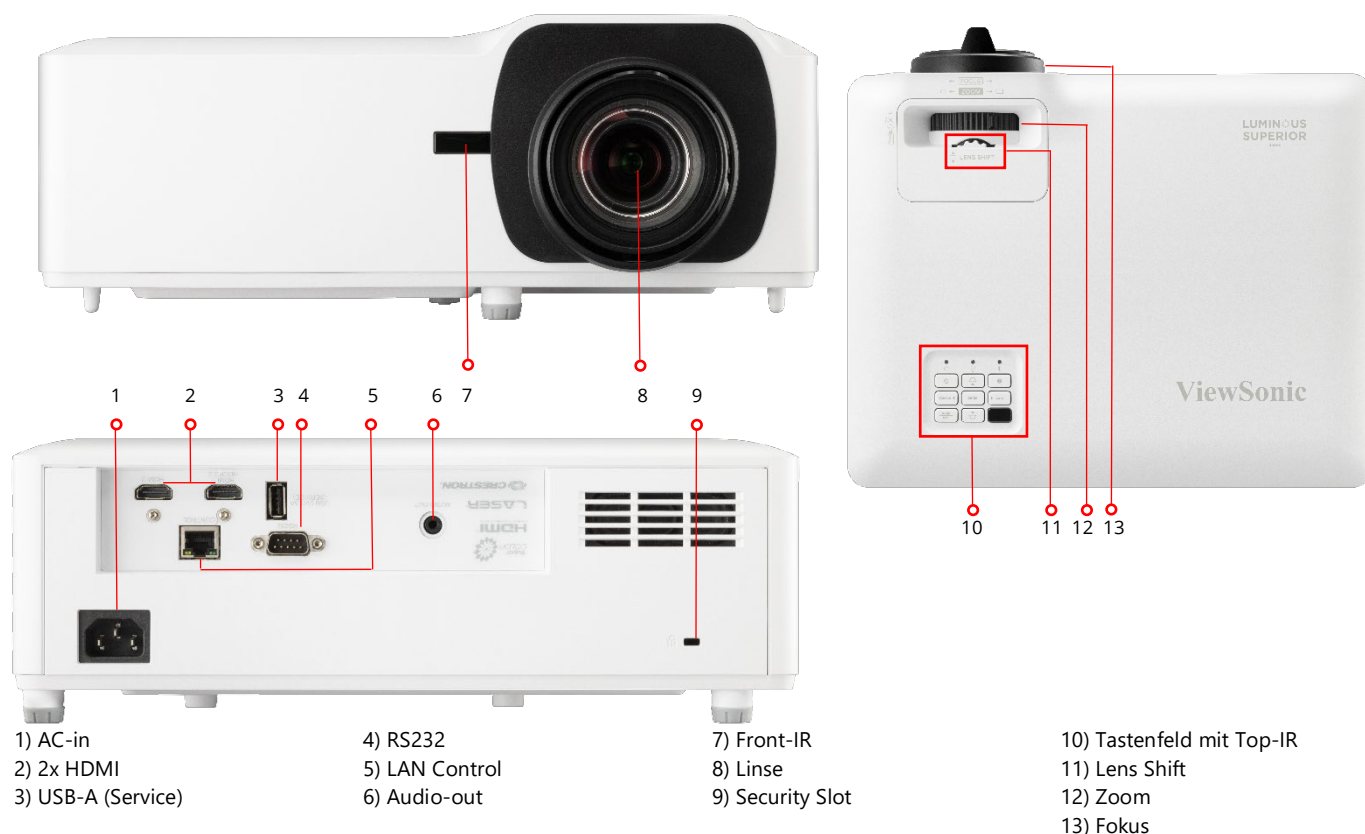

LS901-4K

UHD LASER INSTALLATIONSBEAMER

Seite 2 von 2

Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN	LS901-4K (VS20033)
Projektionssystem	0.65" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	5500 ANSI Lumen 6000 Center Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Projektionsversatz	154% +/- 10%
Projektionsverhältnis	1.2-2.04
Optischer Zoom	1,7x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	"0,80-13,55m (100"@2,66m)"
Keystone	H: ±30° , V: ±30°
Lens Shift	0% bis 21% vertikal
Betriebsgeräusch (Normal)	31dB
Betriebsgeräusch (Eco)	25dB
Eingangsverzögerung	4,2ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale Frequenz	15K-255KHz
Vertikale Scanrate	23-240Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2x v 2.0 / HDCP 2.2
AUSGÄNGE	
Audioausgang (3,5 mm)	1x
Lautsprecher	2x 15 Watt
USB Typ A (nur Laden)	1x (5V/ 1,5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
RJ45	1x
USB Typ A (nur für Service)	1x (gemeinsam mit USB-A Ausgang)

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Normal: 245 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Dynamic Black, Golf Mode, HDR, HLG, 3D Blu-ray, 3D Ready , 360° Tilt Angle Projection, Portrait Mode, 24/7 Operation, Warping, 4 Corner Adjustment, LAN Control, Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView) Compatible, Crestron Fusion (CCV2), PJ Link Compatible, Extron (RS232, LAN) (Compatible), ATEN (RS232, LAN), MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Funktion, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Password Protection, Ultra Fast Input (≤4.2ms), Höhenmodus, Versiegelte Engine (Optical Engine IP6X), Projektor-Software-Update	
LIEFERUMFANG	
LS901-4K	1x
Netzteil	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Linsenabdeckung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wandhalterung	PJ-WMK-007
Wireless Presentation Stick	PJ-WPD-700
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	4,85Kg
Bruttogewicht	6,8Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	337x280x132mm
Abmessungen der Verpackung	496x387x195mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Griechisch, Traditionelles_Chinesisch, Vereinfachtes_Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Tschechoslowakisch, Arabisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Insgesamt 23 Sprachen	
Bedienungsanleitungen vorhanden in Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	0766907027624

Datenstand: 02.09.2024